

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 150mm ² , 六角クリンプ
注文番号	2505240000
種別	ES EPG/HPG 60 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118519631
数量	1 items

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	115.28 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリップインサート

識別番号	22	クリップ幅	5 mm
クリップ断面積、アルミニウム	95+120	クリップ断面積	150
クリップ幅 (mm)	5		

ツールデータクリッピング

クリップタイプ/プロファイル	六角クリップ
ケーブルラグ断面積	公称 150 mm ²

接点の説明

接点タイプ	DIN 46235に準拠したケーブルラグ, DIN 46267パート1に準拠したケーブルラグ	導体直径、最大. AWG	5/0
導体横断面、最小. AWG	5/0	クリップ範囲、最大	150 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

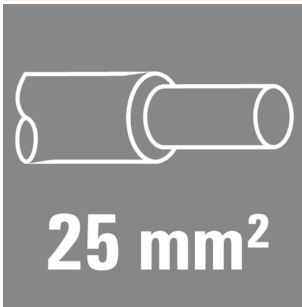
ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ,
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラピースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

25 mm²

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
 - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
 - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
 - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
 - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
 - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-25 45	バージョン
注文番号	1496180000	ケーブルラグ、終端, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

240 mm²240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-25 45	バージョン
注文番号	1496190000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-25 45	バージョン
注文番号	1496200000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-25 45	バージョン
注文番号	1496210000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
数量	100 ST	

25 mm²25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-25	バージョン
注文番号	1494730000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118304275	
数量	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

25 mm²

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M6/-25	バージョン
注文番号	1497970000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-25	バージョン
注文番号	1497980000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-25	バージョン
注文番号	1497990000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-25	バージョン
注文番号	1498000000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-25	バージョン
注文番号	1498010000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	1497490000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	1497510000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	1497520000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	1497530000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 ST	
種別	VPN/-25	バージョン
注文番号	1498640000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308013	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQN-M5/-25	バージョン
注文番号	1494120000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
数量	50 ST	
種別	KQN-M6/-25	バージョン
注文番号	1494130000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-25	バージョン
注文番号	1494140000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-25	バージョン
注文番号	1494150000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
数量	50 ST	
種別	KQN-M12/-25	バージョン
注文番号	1494160000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
数量	50 ST	
種別	KQN-M16/-25	バージョン
注文番号	1493490000	ケーブルラグ、終端,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
数量	50 ST	
種別	KSN/-25	バージョン
注文番号	1492800000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
数量	50 ST	
種別	VPLN/-25	バージョン
注文番号	1492910000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302646	
数量	100 ST	
種別	VSTN/25	バージョン
注文番号	1493050000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302783	
数量	100 ST	

35 mm²

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-35	バージョン
注文番号	1496540000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-35	バージョン
注文番号	1496550000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-35	バージョン
注文番号	1496570000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-35	バージョン
注文番号	1496580000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-35 S	バージョン
注文番号	1494790000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-35 S	バージョン
注文番号	1494810000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 ST	
種別	KWN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	1495910000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	1495920000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	1495930000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	1495940000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/-35 90	バージョン
注文番号	1494640000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 ST	
種別	KWN-M16/-35 90	バージョン
注文番号	1494690000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-35 45	バージョン
注文番号	1496220000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
数量	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M8/-35 45	バージョン
注文番号	1496230000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
数量	50 ST	
種別	KWN-M10/-35 45	バージョン
注文番号	1496240000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
数量	50 ST	
種別	KWN-M12/-35 45	バージョン
注文番号	1496250000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
数量	50 ST	
種別	VSTN/-35	バージョン
注文番号	1494740000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118304428	
数量	50 ST	
種別	KP-M6/-35	バージョン
注文番号	1498020000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-35	バージョン
注文番号	1498030000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-35	バージョン
注文番号	1498040000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/35	バージョン
注文番号	1498050000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-35	バージョン
注文番号	1498060000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	1497540000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	1497550000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	1497570000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	1497580000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VPN/-35	バージョン
注文番号	1498650000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308143	
数量	100 ST	
種別	KQN-M6/-35	バージョン
注文番号	1494170000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-35	バージョン
注文番号	1494180000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-35	バージョン
注文番号	1494190000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
数量	50 ST	
種別	KQN-M12/-35	バージョン
注文番号	1493130000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
数量	50 ST	
種別	KQN-M16/-35	バージョン
注文番号	1493140000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
数量	50 ST	
種別	KQN-M20/-35	バージョン
注文番号	1493520000	ケーブルラグ、終端,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
数量	50 ST	
種別	KSN/-35	バージョン
注文番号	1492810000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
数量	50 ST	
種別	VPLN/-35	バージョン
注文番号	1492920000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302752	
数量	100 ST	
種別	VSTN/35	バージョン
注文番号	1493060000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302943	
数量	100 ST	

50 mm²50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-50	バージョン
注文番号	1496590000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-50	バージョン
注文番号	1496600000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-50	バージョン
注文番号	1496610000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-50	バージョン
注文番号	1496620000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 ST	
種別	KRN-M14/-50	バージョン
注文番号	1495750000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 ST	
種別	KRN-M16/-50	バージョン
注文番号	1496630000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 ST	
種別	KRN-M20/-50	バージョン
注文番号	1495840000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-50 S	バージョン
注文番号	1494820000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-50 S	バージョン
注文番号	1494830000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-50 S	バージョン
注文番号	1494840000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 ST	
種別	KWN-M6/-50 90	バージョン
注文番号	1495950000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	1495970000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	1495980000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	1495990000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/-50 90	バージョン
注文番号	1494650000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 ST	
種別	KWN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	1496000000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 ST	
種別	KWN-M20/-50 90	バージョン
注文番号	1494710000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-50 45	バージョン
注文番号	1496270000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 ST	
種別	KWN-M8/-50 45	バージョン
注文番号	1496280000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 ST	
種別	KWN-M10/-50 45	バージョン
注文番号	1496290000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 ST	
種別	KWN-M12/-50 45	バージョン
注文番号	1496300000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 ST	
種別	VSTN/-50	バージョン
注文番号	1494750000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118304381	
数量	50 ST	
種別	KP-M6/-50	バージョン
注文番号	1498510000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 ST	
種別	KP-M8/-50	バージョン
注文番号	1498070000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 ST	
種別	KP-M10/-50	バージョン
注文番号	1498080000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 ST	
種別	KP-M12/-50	バージョン
注文番号	1498090000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M14/-50	バージョン
注文番号	1498570000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 ST	
種別	KP-M16/-50	バージョン
注文番号	1498110000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 ST	
種別	KP-M20/-50	バージョン
注文番号	1498120000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	1497590000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	1497610000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	1497620000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 ST	
種別	KWPN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	1497630000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 ST	
種別	VPN/-50	バージョン
注文番号	1498660000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118307948	
数量	50 ST	
種別	KQN-M6/-50	バージョン
注文番号	1493510000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-50	バージョン
注文番号	1493150000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-50	バージョン
注文番号	1493160000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
数量	50 ST	
種別	KQN-M12/-50	バージョン
注文番号	1493170000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
数量	50 ST	
種別	KQN-M16/-50	バージョン
注文番号	1493180000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
数量	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

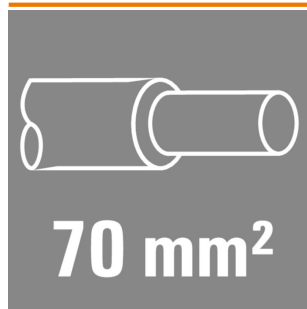
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQN-M20/-50	バージョン
注文番号	1493530000	ケーブルラグ、終端,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
数量	50 ST	
種別	KSN/-50	バージョン
注文番号	1492820000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
数量	50 ST	
種別	VPLN/-50	バージョン
注文番号	1492930000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302684	
数量	100 ST	
種別	VSTN/50	バージョン
注文番号	1493070000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302691	
数量	100 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-70	バージョン
注文番号	1496640000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70	バージョン
注文番号	1496650000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70	バージョン
注文番号	1496670000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70	バージョン
注文番号	1495570000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-70	バージョン
注文番号	1495770000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M16/-70	バージョン
注文番号	1495580000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-70	バージョン
注文番号	1495590000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-70 S	バージョン
注文番号	1494850000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70 S	バージョン
注文番号	1494860000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70 S	バージョン
注文番号	1494870000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70 S	バージョン
注文番号	1494880000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 ST	
種別	KWN-M6/-70 90	バージョン
注文番号	1496010000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	1496020000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	1496030000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	1496040000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-70 90	バージョン
注文番号	1494660000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	1496050000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 ST	
種別	KWN-M20/-70 90	バージョン
注文番号	1496070000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M8/-70 45	バージョン
注文番号	1496310000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 45	バージョン
注文番号	1496320000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 45	バージョン
注文番号	1496330000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 ST	
種別	VSTN/-70	バージョン
注文番号	1494760000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118304299	
数量	50 ST	
種別	KP-M8/-70	バージョン
注文番号	1498130000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-70	バージョン
注文番号	1498140000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-70	バージョン
注文番号	1498150000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-70	バージョン
注文番号	1498560000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-70	バージョン
注文番号	1498160000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-70	バージョン
注文番号	1498170000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 ST	
種別	KWPN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	1497640000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	1497650000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	1497660000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWPN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	1497680000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 ST	
種別	VPN/-70	バージョン
注文番号	1498670000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308020	
数量	50 ST	
種別	KQN-M6/-70	バージョン
注文番号	1493190000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-70	バージョン
注文番号	1493210000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
数量	50 ST	
種別	KQN-M10/-70	バージョン
注文番号	1493220000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
数量	50 ST	
種別	KQN-M12/-70	バージョン
注文番号	1493230000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
数量	50 ST	
種別	KQN-M16/-70	バージョン
注文番号	1493240000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
数量	50 ST	
種別	KQN-M20/-70	バージョン
注文番号	1493250000	ケーブルラグ、終端,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
数量	50 ST	
種別	KSN/-70	バージョン
注文番号	1492830000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
数量	50 ST	
種別	VPLN/-70	バージョン
注文番号	1492940000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302738	
数量	100 ST	
種別	VSTN/70	バージョン
注文番号	1493080000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302967	
数量	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

95 mm²

95 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-95	バージョン
注文番号	1495820000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95	バージョン
注文番号	1495600000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-95	バージョン
注文番号	1495610000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-95	バージョン
注文番号	1495620000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-95	バージョン
注文番号	1495780000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-95	バージョン
注文番号	1495630000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-95	バージョン
注文番号	1495640000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-95 S	バージョン
注文番号	1494430000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95 S	バージョン
注文番号	1494890000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-95 S	バージョン
注文番号	1494900000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M12/-95 S	バージョン
注文番号	1494910000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	1496080000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	1496090000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	1496100000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-95 90	バージョン
注文番号	1494670000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	1496110000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-95 45	バージョン
注文番号	1496340000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-95 45	バージョン
注文番号	1496350000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 45	バージョン
注文番号	1496370000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 45	バージョン
注文番号	1496380000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
数量	25 ST	
種別	VSTN/-95	バージョン
注文番号	1494770000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118304220	
数量	50 ST	
種別	KP-M8/-95	バージョン
注文番号	1498180000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-95	バージョン
注文番号	1498190000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
数量	50 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KP-M12/-95	バージョン
注文番号	1498210000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-95	バージョン
注文番号	1498520000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-95	バージョン
注文番号	1498220000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-95	バージョン
注文番号	1498230000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
数量	50 ST	
種別	KWPN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	1497690000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	1497710000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	1497720000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	1497730000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
数量	25 ST	
種別	VPN/-95	バージョン
注文番号	1498680000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118307917	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-95	バージョン
注文番号	1493260000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303162	
数量	25 ST	
種別	KQN-M10/-95	バージョン
注文番号	1493270000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303018	
数量	25 ST	
種別	KQN-M12/-95	バージョン
注文番号	1493280000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302899	
数量	25 ST	
種別	KQN-M16/-95	バージョン
注文番号	1493290000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303025	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQN-M20/-95	バージョン
注文番号	1493310000	ケーブルラグ、終端,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303407	
数量	25 ST	
種別	KSN/-95	バージョン
注文番号	1492840000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
数量	25 ST	
種別	VPLN/-95	バージョン
注文番号	1492950000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302622	
数量	50 ST	
種別	VSTN/95	バージョン
注文番号	1493090000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302929	
数量	50 ST	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M8/-120	バージョン
注文番号	1495790000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-120	バージョン
注文番号	1495650000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-120	バージョン
注文番号	1495670000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-120	バージョン
注文番号	1495800000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-120	バージョン
注文番号	1495680000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M20/-120	バージョン
注文番号	1495690000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-120 S	バージョン
注文番号	1494410000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
数量	10 ST	
種別	KRN-M8/-120 S	バージョン
注文番号	1494420000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
数量	10 ST	
種別	KRN-M10/-120 S	バージョン
注文番号	1494920000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
数量	10 ST	
種別	KRN-M12/-120 S	バージョン
注文番号	1494930000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
数量	10 ST	
種別	KWN-M8/-120 90	バージョン
注文番号	1494680000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	1494450000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	1494470000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-120 90	バージョン
注文番号	1494480000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-120 45	バージョン
注文番号	1496390000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-120 45	バージョン
注文番号	1496400000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-120 45	バージョン
注文番号	1496410000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-120 45	バージョン
注文番号	1496420000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VSTN/-120	バージョン
注文番号	1494780000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² , なし
GTIN (EAN)	4050118304282	
数量	25 ST	
種別	KP-M8/-120	バージョン
注文番号	1498480000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-120	バージョン
注文番号	1498240000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-120	バージョン
注文番号	1498250000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-120	バージョン
注文番号	1498490000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-120	バージョン
注文番号	1498270000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-120	バージョン
注文番号	1498280000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
数量	50 ST	
種別	KWPN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	1497750000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	1497760000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/120 90	バージョン
注文番号	1497770000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M20/-120 90	バージョン
注文番号	1497780000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
数量	25 ST	
種別	VPN/-120	バージョン
注文番号	1498690000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² , なし
GTIN (EAN)	4050118307795	
数量	25 ST	
種別	KQN-M8/-120	バージョン
注文番号	1493320000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303186	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQN-M10/-120	バージョン
注文番号	1493330000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
数量	25 ST	
種別	KQN-M12/-120	バージョン
注文番号	1493340000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302998	
数量	25 ST	
種別	KQN-M16/-120	バージョン
注文番号	1493350000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
数量	25 ST	
種別	KQN-M20/-120	バージョン
注文番号	1493360000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
数量	25 ST	
種別	VPLN/-120	バージョン
注文番号	1492960000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² , なし
GTIN (EAN)	4050118302936	
数量	50 ST	
種別	VSTN/120	バージョン
注文番号	1493110000	ケーブルラグ、終端, 120 mm ² , 120 mm ² , なし
GTIN (EAN)	4050118302813	
数量	50 ST	

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M8/-150	バージョン
注文番号	1495700000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-150	バージョン
注文番号	1495710000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-150	バージョン
注文番号	1495720000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M14/-150	バージョン
注文番号	1495810000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-150	バージョン
注文番号	1495730000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-150	バージョン
注文番号	1495740000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-150 S	バージョン
注文番号	1494440000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
数量	10 ST	
種別	KRN-M8/-150 S	バージョン
注文番号	1494940000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
数量	10 ST	
種別	KRN-M10/-150 S	バージョン
注文番号	1494950000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
数量	10 ST	
種別	KRN-M12/-150 S	バージョン
注文番号	1494970000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
数量	10 ST	
種別	KWN-M8/-150 90	バージョン
注文番号	1494490000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/150 90	バージョン
注文番号	1494500000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-150 90	バージョン
注文番号	1494510000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-150 90	バージョン
注文番号	1494520000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
数量	25 ST	
種別	KWN-M20/-150 90	バージョン
注文番号	1494530000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-150 45	バージョン
注文番号	1496430000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M10/-150 45	バージョン
注文番号	1496440000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-150 45	バージョン
注文番号	1496450000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-150 45	バージョン
注文番号	1496470000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
数量	25 ST	
種別	KWN-M20/-150 45	バージョン
注文番号	1496480000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
数量	25 ST	
種別	VSTN/-150	バージョン
注文番号	1497380000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² , なし
GTIN (EAN)	4050118306958	
数量	25 ST	
種別	KP-M8/-150	バージョン
注文番号	1498290000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
数量	25 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

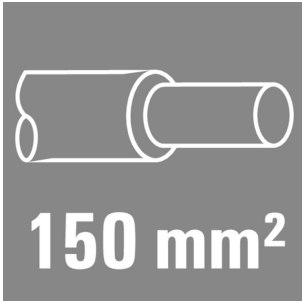
種別	KP-M10/-150	バージョン
注文番号	1498310000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

150 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KP-M12/-150	バージョン
注文番号	1498320000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
数量	25 ST	
種別	KP-M14/-150	バージョン
注文番号	1498580000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
数量	25 ST	
種別	KP-M16/-150	バージョン
注文番号	1498330000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
数量	25 ST	
種別	KP-M20/-150	バージョン
注文番号	1498340000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M8/-150 90	バージョン
注文番号	1497790000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-150 90	バージョン
注文番号	1497810000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-150 90	バージョン
注文番号	1497820000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-150 90	バージョン
注文番号	1497830000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M20/150 90	バージョン
注文番号	1496680000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
数量	25 ST	
種別	VPN/-150	バージョン
注文番号	1498710000	ケーブルラグ、終端, 150 mm ² , 150 mm ² , なし
GTIN (EAN)	4050118308129	
数量	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VPLN/-150	バージョン
注文番号	1492970000	ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302912	
数量	50 ST	
種別	VSTN/150	バージョン
注文番号	1493120000	ケーブルラグ、終端,150 mm ² ,150 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118302905	
数量	50 ST	