

ELS 7/40 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

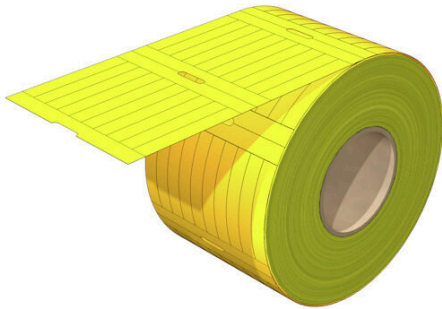

ELS

ELS タグは、WKM ケーブルマーカークラウドタグキャリア対応の特殊な非粘着性の挿入型ラベルです。薄いながらも耐引裂性のマットポリエステルで、ラベリングに優れ、良好な判読性のラベルを作成します。撥水性の WKM スリーブと組み合わせて使用することで、特に過酷環境で長期間にわたってケーブルを識別することができます。

一般注文データ

バージョン	ELS, マーカークラウドの挿入, 40 x 6.3 mm, 黄色
注文番号	2519160000
種別	ELS 7/40 MM GE
GTIN (EAN)	4050118531329
数量	3000 items

ELS 7/40 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.14 mm	奥行き (インチ)	0.0055 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	6.3 mm	幅 (インチ)	0.248 inch
正味重量	0.06 g		

温度

動作温度範囲 -40...150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	バージョン	ハロゲンフリー
幅	6.3 mm	UL 94 可燃性等級	HB
動作温度範囲、最大	150 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリエステル	印刷文字	非搭載
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	動作温度範囲	-40...150 °C
ロールあたりの数	3000		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



ELS 7/40 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	