

MF-W 5/5 MINI MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**MultiMark の MultiFit**

コネクタは競合他社製コネクタ対応

弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。
この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。

300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
 - 連続ストリップにより、設置時間を節約
 - 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
 - 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
 - 製造元に依存しない事による柔軟性
 - Firm hold and durable printing
 - Continuous strips save installation time
 - Easy mounting thanks to an innovative composite material
 - Large label field for optimal legibility
 - High flexibility thanks to manufacturer independence
-] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
 - Easy mounting thanks to an innovative composite material
 - Large label field for optimal legibility
 - High flexibility thanks to manufacturer independence

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 端子マーカー, 5 x 5 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2519220000 |
| 種別 | MF-W 5/5 MINI MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118531442 |
| 数量 | 800 items |

MF-W 5/5 MINI MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.7 mm | 奥行き (インチ) | 0.0276 inch |
| 高さ | 5 mm | 高さ (インチ) | 0.1968 inch |
| 幅 | 5 mm | 幅 (インチ) | 0.1968 inch |
| 正味重量 | 0.01 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -50...90 °C |
|--------|-------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|---------|--------------|--|
| バージョン | ハロゲンフリー | 幅 | 5 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | 動作温度範囲、最大 | 90 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C | 色 | 白色 |
| ハロゲン | いいえ | 基本材質 | PC-ABS, TPU |
| 印刷文字 | 中立 | 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -50...90 °C |
|--------|-------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

MF-W 5/5 MINI MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



使用例



MF-W 5/5 MINI MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**インクリボン**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

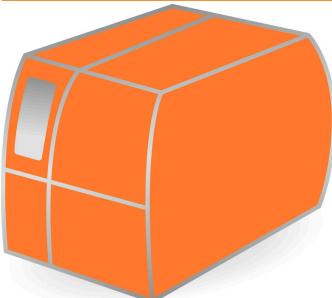
| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK ROLLER MF-W | バージョン |
| 注文番号 | 2519150000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118531091 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK PLUS ROLLER M... | バージョン |
| 注文番号 | 2661620000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118681239 | |
| 数量 | 1 ST | |