

H0,14/12 BR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

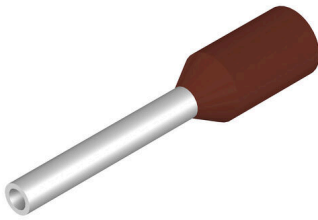

- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 点)

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 茶色
注文番号	2525200000
種別	H0,14/12 BR
GTIN (EAN)	4050118536867
数量	500 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.03 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面長さ (L2)

8 mm

L1 (mm)

12.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 26

被覆剥き長さ

10 mm

導体断面

0.14 mm²

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01