

EL 100 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



個別調整の識別 : EL

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

MultiMark で得られるメリット

- ・「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- ・多くのメーカーの機器で使用可能
- ・使い慣れた形状のデバイスマーカー

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | THM, デバイスマーカー, 100 x, 黒色 |
| 注文番号 | 2528430000 |
| 種別 | EL 100 MM SW 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118539325 |
| 数量 | 1 items |

EL 100 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.1 mm | 奥行き (インチ) | 0.0039 inch |
| 高さ | 100 mm | 高さ (インチ) | 3.937 inch |
| 長さ | 30000 mm | 長さ (インチ) | 1181.1 inch |
| 正味重量 | 680 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...120 °C |
|--------|--------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 接着剤 | アクリレート接着剤 | バージョン | ハロゲンフリー, 自己接着型 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 動作温度範囲、最大 | 120 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | 色 | 黒色 |
| ハロゲン | いいえ | 長さ | 30000 mm |
| 基本材質 | ポリエステル | 印刷文字 | 非搭載 |
| UL 969 j 準拠の認可 | はい | 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| 動作温度範囲 | -40...120 °C | ロールあたりの数 | 1 |

装置マーカー

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

EL 100 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



EL 100 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON MM 110/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK

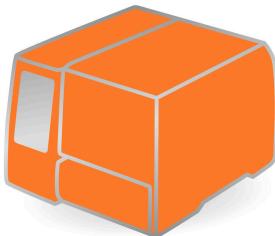


熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | THM MMP EXT.RH | バージョン |
| 注文番号 | 1302920000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | MULTIMARK ROLLER 115 | バージョン |
| 注文番号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK PLUS

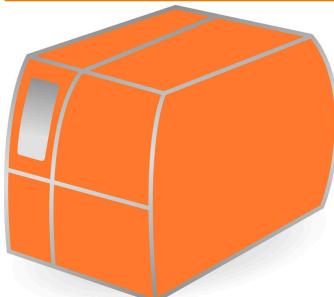

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

EL 100 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON MM 110/300 WS | バージョン |
| 注文番号 | 2918800000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4099986574878 | |
| 数量 | 1 ST | |