


**H1,0/14S GE BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

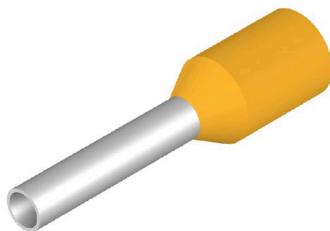

- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">2528570000</a>
種別	H1,0/14S GE BD GSP
GTIN (EAN)	4050118539059
数量	4200 items

**H1,0/14S GE BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E354986

**寸法と重量**

正味重量	0.1 g
------	-------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データ**

項目説明	リールのワイヤー端部フェルール、黄色	バージョン	標準
------	--------------------	-------	----

**ワイヤーエンドフェルール**

接点面直径 (D1)	1.4 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	3.5 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	14.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	1 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmueller

**分類**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H1,0/14S GE BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

