


## H1,5/14DS SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似

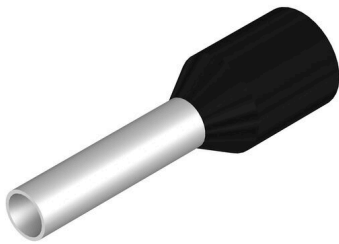

- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色
注文番号	<a href="#">2528620000</a>
種別	H1,5/14DS SW BD GSP
GTIN (EAN)	4050118539431
数量	4200 items

## H1,5/14DS SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E354986

## 寸法と重量

正味重量	0.12 g
------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	リールのワイヤー端フェ ルール、黒色	バージョン	標準
------	-----------------------	-------	----

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.7 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	3.9 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	14.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥ぎ長さ	10 mm
導体断面	1.5 mm <sup>2</sup>	カラーコード	DIN

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

