

SAID-M12BL-5-SMT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**一般注文データ**

バージョン	組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 16, 極数: 5, 擰線/ケーブル長:
注文番号	2530820000
種別	SAID-M12BL-5-SMT
GTIN (EAN)	4050118540949
数量	60 items

SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	1.52 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除あり)
-----------	----------

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
-----------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0
------	--------------------------------------

PCB プラグインコネクタの技術データ

極数	5	コーディング	L-coded
公称電圧	63 V	公称電流	16 A
定格電流	16 A	保護度合い	IP67, 完全取付け時
接触表面	ニッケル下地金メッキ	ハウジング主要材質	PA
接続スレッド	M12	締付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm
取り付けスレッド	M 16	汚染度	3 (シール済範囲内に2)
プラギング回数	500	接点材質	銅合金

一般情報

極数	5	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	接続スレッド	M12
接点材質	銅合金	接触表面	ニッケル下地金メッキ
保護度合い	IP67, 完全取付け時	プラギング回数	500

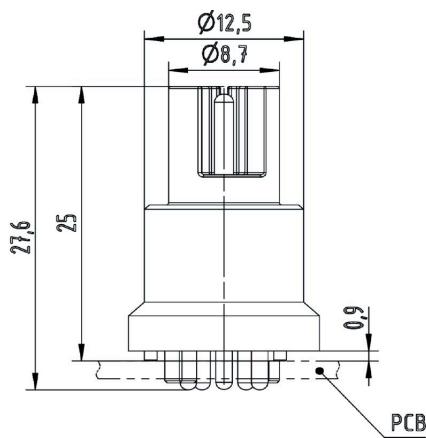
重要なメモ**注意事項****分類**

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
ECLASS 12.0	27-44-02-23	ECLASS 13.0	27-44-02-23
ECLASS 14.0	27-44-02-23	ECLASS 15.0	27-44-02-23

SAID-M12BL-5-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****PCB設計**