

**HDC 06B ALU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ワイドミュラーの新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随时交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

**一般注文データ**

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ、下側. エンドロッククランプ交換可能., ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	<a href="#">2542230000</a>
種別	HDC 06B ALU EMC
GTIN (EAN)	4050118648720
数量	1 items

## HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



UL File Number Search  
証明書番号 (cURus)

[UL ウェブサイト](#)  
E92202

## 寸法と重量

深さ	80 mm
高さ	30 mm
幅	45 mm
正味重量	88 g

奥行き (インチ)	3.1496 inch
高さ (インチ)	1.1811 inch
幅 (インチ)	1.7716 inch

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
耐薬品性	物質 作動油 耐薬品性 耐性 物質 ガソリン 耐薬品性 耐性 物質 紫外線 耐薬品性 耐性 物質 オゾン 耐薬品性 耐性

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側、エンドロッククランプ交換可能
設置サイズ	3	ケーブル導入口	いいえ
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	FPM	色 (RAL)	RAL 9011
BG	3	Moduplug®に最適	はい

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	はい	ロック素子の材質	PA 66/6, ステンレススチール、防錆性

## 寸法

ケーブル導入口	いいえ
---------	-----

**HDC 06B ALU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****分類**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B ALU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

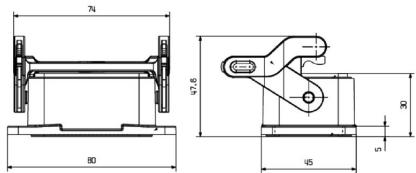

**HDC 06B ALU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応****サイズ 3 (06B/16D)**

ワイドミュラーの新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随时交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

**一般注文データ**

種別	HDC 16D TOLU 1M32G EMC	バージョン
注文番号	<a href="#">2543970000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4050118648706	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 16D TSLU 1M32G EMC	バージョン
注文番号	<a href="#">2543960000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4050118648713	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32