

HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随時交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロックランプ、下側, エンドロックランプ交換可能, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	2542230000
種別	HDC 06B ALU EMC
GTIN (EAN)	4050118648720
数量	1 items

HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E92202

寸法と重量

深さ	80 mm	奥行き (インチ)	3.1496 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	45 mm	幅 (インチ)	1.7716 inch
正味重量	88 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	ガソリン
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	オゾン
	耐薬品性	耐性

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側、エンドロッククランプ交換可能
設置サイズ	3	ケーブル導入口	いいえ
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	FPM	色 (RAL)	RAL 9011
BG	3	Moduplug®に最適	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態		

寸法

ケーブル導入口	いいえ
---------	-----

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

図面

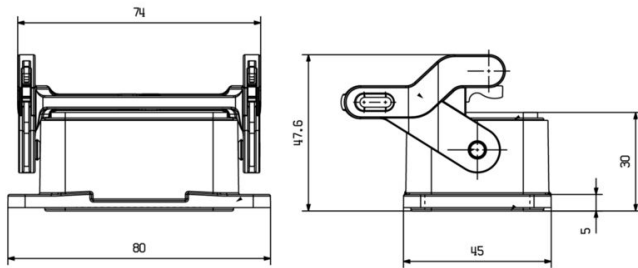

取付用切り欠き

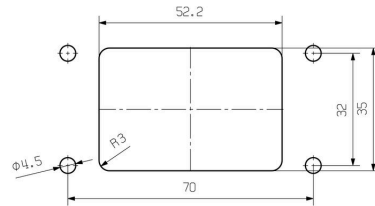

HDC 06B ALU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

対応

www.weidmueller.com

サイズ 3 (06B/16D)



ワイドミュラーの新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随時交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

一般注文データ

種別	HDC 16D TOLU 1M32G EMC	バージョン
注文番号	2543970000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4050118648706	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 16D TSLU 1M32G EMC	バージョン
注文番号	2543960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4050118648713	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 32