

## HDC 16B ABU EMC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

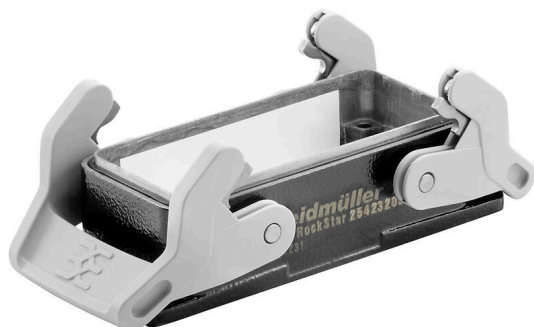

ワイドミュラーの新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随時交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプ交換可能, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	<a href="#">2542320000</a>
種別	HDC 16B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118648799
数量	1 items

## HDC 16B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E92202

## 寸法と重量

深さ	113 mm	奥行き (インチ)	4.4488 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	45 mm	幅 (インチ)	1.7716 inch
正味重量	128.6 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
耐薬品性	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	ガソリン
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	耐性
耐薬品性	物質	オゾン
	耐薬品性	耐性

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	隔壁ハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプ 交換可能
設置サイズ	6	ケーブル導入口	いいえ
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	FPM	色 (RAL)	RAL 9011
BG	6	Moduplug®に最適	はい

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態		

## 寸法

ケーブル導入口	いいえ
---------	-----

**HDC 16B ABU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 16B ABU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

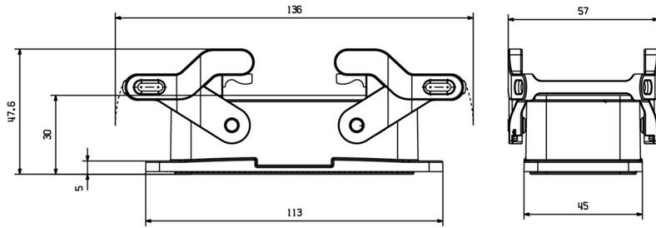

## HDC 16B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

www.weidmueller.com

## サイズ 6 (16B/40D)



ワイドミュラーの新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随時交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

## 一般注文データ

種別	HDC 40D TOBU 1M40G EMC	バージョン
注文番号	<a href="#">2544040000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4050118648775	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
種別	HDC 40D TSBU 1M40G EMC	バージョン
注文番号	<a href="#">2544030000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4050118648782	ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高,
数量	1 ST	ケーブル取り入れ口サイズ: M 40