

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ワイドミュラーの 新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随時交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	<u>2544050000</u>
種別	HDC 64D TSBU 1M40G EMC
GTIN (EAN)	4050118618303
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	 A REPORT OF THE PARTY OF
	(=)
	IC DAY

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	120 mm	奥行き (インチ)	4.7244 inch
高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.9921 inch
幅	45.5 mm	幅(インチ)	1.7913 inch
正味重量	330 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含ま	れていません	
耐薬品性	物質	作動油	
	耐薬品性	耐性	
	物質	ガソリン	
	耐薬品性	耐性	
	物質	紫外線	
	耐薬品性	耐性	
	物質	オゾン	
	耐薬品性	耐性	

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 40	上部 / 底部 / 蓋	上部
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラ グハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククラン プ
設計	- - - - -	設置サイズ	8
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	FPM
内付スレッド	M 40	色(RAL)	RAL 9011
BG	8	Moduplug®に最適	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	はい		

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類	į

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



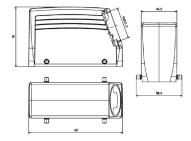



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

第 1 世代 EMC 真鍮製ケーブルグランド



電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMCケーブルグランドは、360 のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドは EN 62444の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単で高速な組み立てが可能になります。

一般注文データ

種別 VG M40 - MS 1/EMV バージョン
注文番号 1909540000 VG EMV GEN 1(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケー
GTIN (EAN) 4032248536467 ブルグランド, ストレート, M 40, 9, OD min. 19 - OD max. 28 mm,
数量 5 ST IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ

第4世代 EMC 真鍮製ケーブルグランド



電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMCケーブルグランドは、360 のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドは EN 62444の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単で高速な組み立てが可能になります。

一般注文データ

13271	-><-	
種別	VG M40 EMV-4 MS 22-32	バージョン
注文番	号 <u>2435190000</u>	VG EMV GEN 4(クランプケージ付きEMCケーブルグランド), ケー
GTIN (E	AN) 4050118446944	プルグランド, ストレート, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm,
数量	5 ST	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケル
		メッキ

作成日 16.11.2025 02:31:41 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

サイズ 8 (24B/64D)



ワイドミュラーの 新型RockStar® IP65 EMV エンクロージャは、最も過酷な環境条件での使用に理想的で、電磁波干渉対応の保護を提供します。角型コネクタは、コネクタインサートおよびその保護ハウジングで構成されています。新型プラスチック製ストラップはロックしやすく、随時交換可能です。ワイドミュラー RockStar® のエンクロージャはすべて高品質のアルミニウムダイキャストで製造されています。これにより、耐衝撃性、耐腐食性に優れ、かつ小型化と軽量化を実現しています。

一般注文データ

種別 HDC 24B ABU EMC パージョン 注文番号 <u>2527810000</u> HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 GTIN (EAN) 4050118618297 ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, サイドロッククランプ交換 数量 1 ST 可能