

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, インサートプレート, シールドなし
注文番号	2548060000
種別	IE-FC-IP-PWB
GTIN (EAN)	4050118557596
数量	1 items

承認

MAMID承認件数

ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E223801

寸法と重量

高さ	19.5 mm	高さ (インチ)	0.7677 inch
幅	51.5 mm	幅 (インチ)	2.0276 inch
長さ	90.5 mm	長さ (インチ)	3.563 inch
正味重量	14.82 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

インサート

電力挿入、大 1

一般データ

製品種類 インサートプレート, シールドなし 材質 ポリカーボネートPC

一般基準

証明書番号 (cURus) E223801 証明書番号 (CSA) 2000039-80039714

分類

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

寸法図

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白

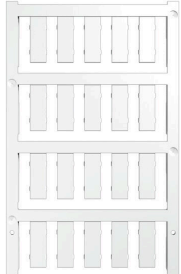

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカ―です。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカ―を付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1736181044	ESG, デバイスマーカ― x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

電力ソケット (アウトレット)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Vario は、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-PWB-AU	バージョン
注文番号	1450830000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプI, ソケットコネクタ, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-AU-10A	バージョン
注文番号	1546590000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプI, ソケットコネクタ, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-CH	バージョン
注文番号	1450780000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプJ, ソケットコネクタ, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-CN	バージョン
注文番号	1450790000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプI, ソケットコネクタ, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
数量	1 ST	

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	バージョン
注文番号	2426700000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ E, ソケットコネクタ, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-DE	バージョン
注文番号	1450730000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-FR-OR	バージョン
注文番号	2007230000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ E, ソケットコネクタ, FR, 橙色
GTIN (EAN)	4050118392135	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-GB	バージョン
注文番号	1450770000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ G, ソケットコネクタ, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-IND	バージョン
注文番号	2500710000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ D, ソケットコネクタ, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWB-ISR	バージョン
注文番号	2531060000	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ H, ソケットコネクタ, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWS-IT	バージョン
注文番号	1450810000	FrontCom, インサート電力 (小), タイプ L, ソケットコネクタ, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
数量	1 ST	

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッパ

一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9009030000	スクリュードライバ, スクリュードライバ
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 ST	

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

種別	IE-FC-PWPC	バージョン	
注文番号	1450820000	FrontCom, 接触防止, シングルフレーム	
GTIN (EAN)	4050118255584		
数量	1 ST		