

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------|
| バージョン | FrontCom, インサートプレート, シールドなし |
| 注文番号 | 2548060000 |
| 種別 | IE-FC-IP-PWB |
| GTIN (EAN) | 4050118557596 |
| 数量 | 1 items |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223801

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 19.5 mm | 高さ (インチ) | 0.7677 inch |
| 幅 | 51.5 mm | 幅 (インチ) | 2.0276 inch |
| 長さ | 90.5 mm | 長さ (インチ) | 3.563 inch |
| 正味重量 | 14.82 g | | |

温度

| | | |
|--------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77 |

インサート

| | |
|--------|---|
| 電力挿入、大 | 1 |
|--------|---|

一般データ

| | | | |
|------|-------------------|----|------------|
| 製品種類 | インサートプレート, シールドなし | 材質 | ポリカーボネートPC |
|------|-------------------|----|------------|

一般基準

| | | | |
|---------------|---------|-------------|------------------|
| 証明書番号 (cURus) | E223801 | 証明書番号 (CSA) | 2000039-80039714 |
|---------------|---------|-------------|------------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

寸法図


IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白

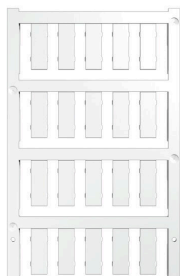

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカ―です。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカ―を付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1736181044 | ESG, デバイスマーカ― x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| 数量 | 200 ST | |

電力ソケット (アウトレット)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Vario は、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | IE-FCI-PWB-AU | バージョン |
| 注文番号 | 1450830000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプI, ソケットコネクタ, AU, 15 A |
| GTIN (EAN) | 4050118255591 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWB-AU-10A | バージョン |
| 注文番号 | 1546590000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプI, ソケットコネクタ, AU, 10 A |
| GTIN (EAN) | 4050118351842 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWB-CH | バージョン |
| 注文番号 | 1450780000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプJ, ソケットコネクタ, CH |
| GTIN (EAN) | 4050118255553 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWB-CN | バージョン |
| 注文番号 | 1450790000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプI, ソケットコネクタ, CN |
| GTIN (EAN) | 4050118255386 | |
| 数量 | 1 ST | |

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | IE-FCI-PWB-FR/B/CZ | バージョン |
| 注文番号 | 2426700000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプ E, ソケットコネクタ, FR, CZ |
| GTIN (EAN) | 4050118435139 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWB-DE | バージョン |
| 注文番号 | 1450730000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプ F, ソケットコネクタ, DE |
| GTIN (EAN) | 4050118255546 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWB-FR | バージョン |
| 注文番号 | 1450750000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプ E, ソケットコネクタ, FR |
| GTIN (EAN) | 4050118255706 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWB-FR-OR | バージョン |
| 注文番号 | 2007230000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプ E, ソケットコネクタ, FR, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392135 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWB-GB | バージョン |
| 注文番号 | 1450770000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプ G, ソケットコネクタ, GB |
| GTIN (EAN) | 4050118255577 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWB-IND | バージョン |
| 注文番号 | 2500710000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプ D, ソケットコネクタ, IN |
| GTIN (EAN) | 4050118526745 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWB-ISR | バージョン |
| 注文番号 | 2531060000 | FrontCom, 電源大を挿入, タイプ H, ソケットコネクタ, ISR |
| GTIN (EAN) | 4050118541175 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-FCI-PWS-IT | バージョン |
| 注文番号 | 1450810000 | FrontCom, インサート電力 (小), タイプ L, ソケットコネクタ, IT, EU |
| GTIN (EAN) | 4050118255720 | |
| 数量 | 1 ST | |

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SDS 0.4X2.5X75 | バージョン |
| 注文番号 | 9009030000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| 数量 | 1 ST | |

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 種別 | IE-FC-PWPC | バージョン | |
| 注文番号 | 1450820000 | FrontCom, 接触防止, シングルフレーム | |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | | |
| 数量 | 1 ST | | |