

HDC MHP 200 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

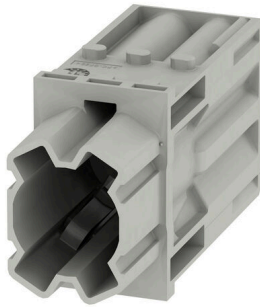

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 200 A, 極数: 1, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1.5
注文番号	2548900000
種別	HDC MHP 200 MC
GTIN (EAN)	4050118619287
数量	1 items

HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	60.3 mm	高さ (インチ)	2.374 inch
幅	21.85 mm	幅 (インチ)	0.8602 inch
正味重量	12 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

一般データ

極数	1	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	10 ¹² Ω	プラグング回数	≥ 500
種別	オス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス 繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	200 A	必要なプラグインスロット	1.5

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

被覆剥き長さ、定格接続	19 mm	接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	70 mm ²	導体断面、最小	25 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com


図面

図面

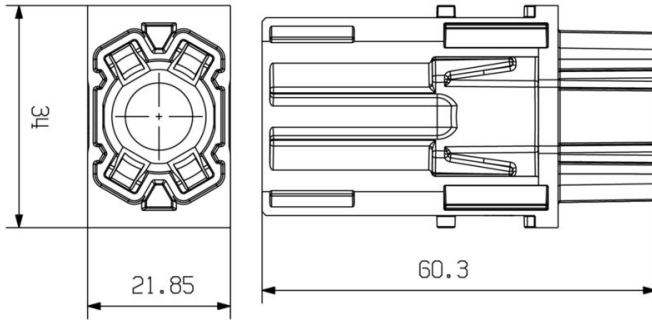


定格低減曲線

HP 200 mit H07V-K25 / IP65-Gehäuse / 4-polig

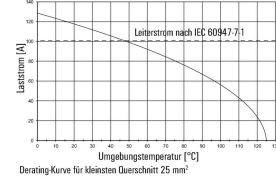


HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole

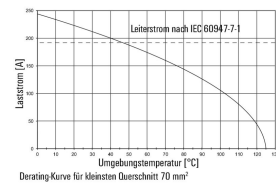


定格低減曲線

HP 200 with H07V-K25 / IP65 housing / 4 poles

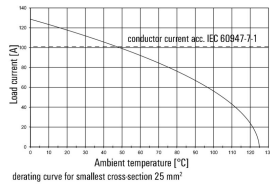

HP 200 / IP65 housing / 4 poles

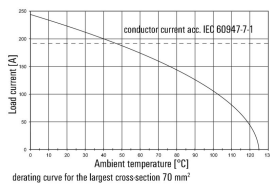

HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

200 A クリンプ接点



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC MHP200 M 25	バージョン
注文番号	2514860000	オス型, 銀色, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528503	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP200 M 35	バージョン
注文番号	2514870000	オス型, 銀色, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528510	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP200 M 50	バージョン
注文番号	2514880000	オス型, 銀色, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528527	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP200 M 70	バージョン
注文番号	2514890000	オス型, 銀色, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528534	
数量	10 ST	

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	バージョン
注文番号	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
数量	1 ST	

HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHP 200 FC	バージョン
注文番号	2549260000	電源モジュール, 1000 V, 200 A, 極数: 1, クリンプ接続, メス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118558685	プラグインスロット: 1.5
数量	1 ST	