

HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 200 A, 極数: 1, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1.5
注文番号	2548900000
種別	HDC MHP 200 MC
GTIN (EAN)	4050118619287
数量	1 items

HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	60.3 mm	高さ (インチ)	2.374 inch
幅	21.85 mm	幅 (インチ)	0.8602 inch
正味重量	12 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

一般データ

極数	1	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁抵抗	$10^{12} \Omega$	プラギング回数	≥ 500
種別	オス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート、ガラス繊維強化
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	200 A	必要なプラグインスポット	1.5

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

被覆剥き長さ、定格接続	19 mm	接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	70 mm ²	導体断面、最小	25 mm ²

分類




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

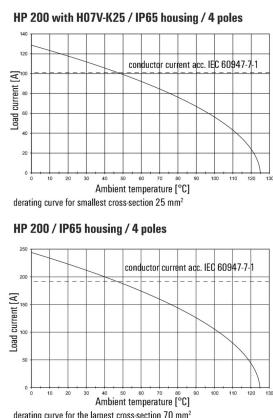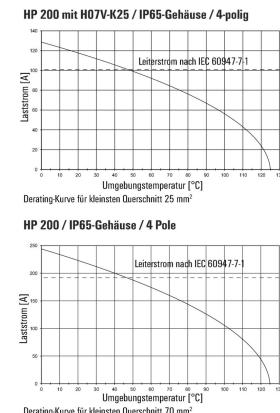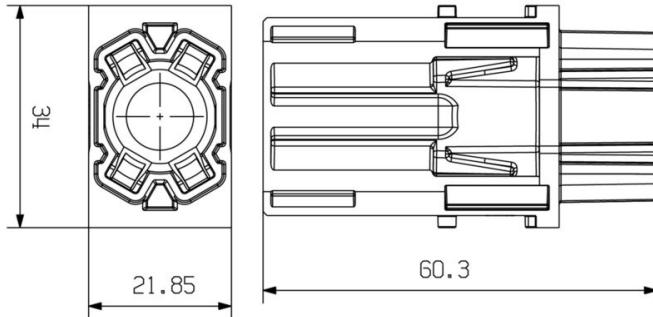

HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

200 A クリップ接点



クリップは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリップ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC MHP200 M 25	バージョン
注文番号	2514860000	オス型, 銀色, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528503	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP200 M 35	バージョン
注文番号	2514870000	オス型, 銀色, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528510	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP200 M 50	バージョン
注文番号	2514880000	オス型, 銀色, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528527	
数量	10 ST	
種別	HDC MHP200 M 70	バージョン
注文番号	2514890000	オス型, 銀色, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528534	
数量	10 ST	

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	バージョン
注文番号	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
数量	1 ST	

HDC MHP 200 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

電気モジュール



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHP 200 FC	バージョン
注文番号	2549260000	電源モジュール, 1000 V, 200 A, 極数: 1, クリップ接続, メス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118558685	プラグインスロット: 1.5
数量	1 ST	