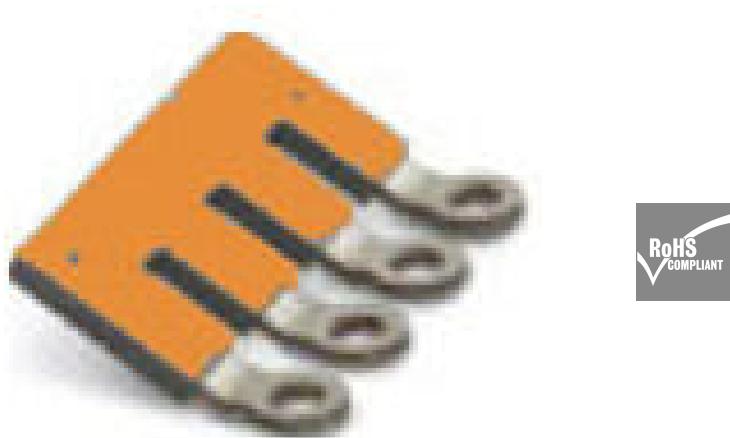


**WQB 4 WTL 6/4 FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

電流および電圧トランスフォーマーの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変  
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で  
す。

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 40.4 mm |
| 注文番号       | <a href="#">2550750000</a>  |
| 種別         | WQB 4 WTL 6/4 FF  |
| GTIN (EAN) | 4050118560619   |
| 数量         | 10 items  |

**WQB 4 WTL 6/4 FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

**寸法と重量**

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 5 mm     | 奥行き (インチ) | 0.1968 inch |
| 高さ   | 29.32 mm | 高さ (インチ)  | 1.1543 inch |
| 幅    | 40.4 mm  | 幅 (インチ)   | 1.5905 inch |
| 正味重量 | 4.2 g    |           |             |

**温度**

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

**環境製品コンプライアンス**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

**システム仕様**

|       |      |
|-------|------|
| バージョン | 短絡接続 |
|-------|------|

**全般**

|    |   |         |      |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 4 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

**寸法**

|              |          |
|--------------|----------|
| ピッチ (mm) (P) | 11.10 mm |
|--------------|----------|

**材料データ**

|      |       |   |    |
|------|-------|---|----|
| 基本材質 | Wemid | 色 | 橙色 |
|------|-------|---|----|

**評価データ**

|      |      |
|------|------|
| 公称電流 | 41 A |
|------|------|

**追加の技術データ**

|           |      |         |      |
|-----------|------|---------|------|
| 固定形式      | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ  | 取り付け方式  | ねじ込み |

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |