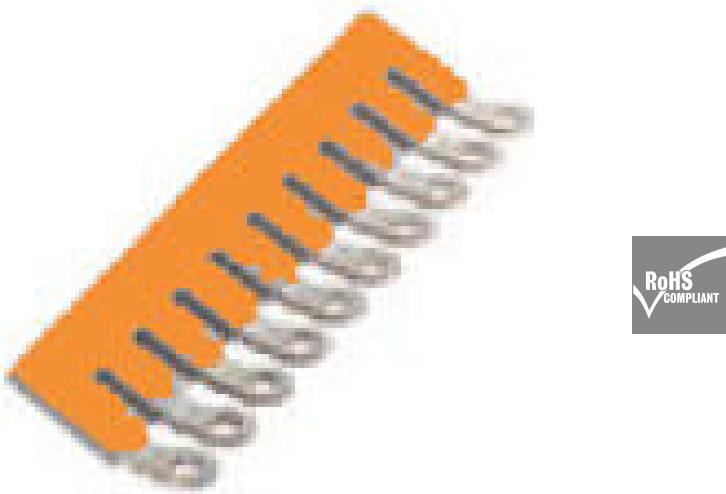


**WQB 10 WTL 6/4 FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

電流および電圧トランスマスターの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変  
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で  
す。

**一般注文データ**

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 106.9 mm
注文番号	<a href="#">2550780000</a>
種別	WQB 10 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118560640
数量	10 items

**WQB 10 WTL 6/4 FF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.1968 inch
高さ	29.32 mm	高さ (インチ)	1.1543 inch
幅	106.9 mm	幅 (インチ)	4.2087 inch
正味重量	22.6 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	短絡接続
-------	------

**全般**

極数	10	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

**寸法**

ピッチ (mm) (P)	11.10 mm
--------------	----------

**材料データ**

基本材質	Wemid	色	橙色
------	-------	---	----

**評価データ**

公称電流	41 A
------	------

**追加の技術データ**

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

**分類**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		