

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの u-view Eco タッチパネルは、優れた画質で、ほとんどの工業環境で使用することができます。このシリーズは抵抗膜方式の 4.3 インチから 10.1 インチまでのタッチスクリーンを取り揃えています。すべてのパネルは、HTML5 対応のブラウザを使用した Linux オペレーティングシステムを備え、統合キオスクモードとシンプルな構成により、ウェブアプリケーション向けに最適化されています。その結果、ウェブベースの視覚化に最適なソリューションとなり、さまざまなウェブサーバーへのアクセスが可能になります。たとえば、u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web が挙げられます。パネルは特に平らな形状で、工業用等級の IP66 ハウジングを採用しています。

一般注文データ

バージョン	web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66
注文番号	2555790000
種別	UV66-ECO-10-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566154
数量	1 items

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E512053

寸法と重量

深さ	36.8 mm	奥行き (インチ)	1.4488 inch
高さ	190 mm	高さ (インチ)	7.4803 inch
幅	268 mm	幅 (インチ)	10.5512 inch
壁厚、最小	2 mm	壁厚、最大	6 mm
正味重量	882 g		

温度

保管温度	-20 °C ... +85 °C	動作温度	0 °C ... +50 °C
湿度	10 ~ 95%相対湿度、結露なし		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

システムデータ

メモリ (RAM)	1 GB	オペレーティングシステム	Linux + Browser (HTML5)
メモリ	16 MB	背後のインタフェース	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45)
プロセッサ	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)	メモリ (フラッシュ)	4 GB

一般データ

保護度合い	IP66	
オペレーティングシステム	Linux + Browser (HTML5)	
電圧供給範囲	電圧種別	DC
	電圧、最小	20.4 V
	電圧、最大	27.6 V
電圧供給	24 V DC	
LCD なし MTBF	72.25 a	
LCD 付き MTBF	5.29 a	

備品

サイズ	10.1"	分解能	1024 x 600
表示可能な色の数	16000000 M	輝度	400 cd/m ²

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

タッチスクリーン	抵抗	材料表示	プラスチック
角度 (垂直)	上 : 70° / 下 : 70°	材質フレーム	プラスチック

分類

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


図面

Maße (mm) / Dimensions (mm)

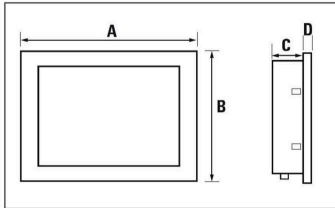


	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out

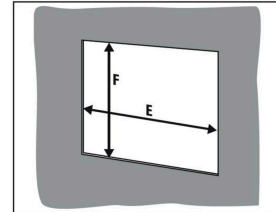

	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances

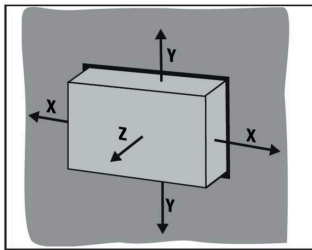

X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

