

UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ワイドミュラーの u-view タッチパネルは、優れた画質で、産業用環境で使用することができます。このシリーズは 4.3 インチから 21.5 インチまでの抵抗膜方式と容量方式のタッチスクリーンを取り揃えています。すべてのパネルは、HTML5 対応のブラウザを使用した Linux オペレーティングシステムを備え、統合キオスクモードとシンプルな構成により、ウェブアプリケーション向けに最適化されています。その結果、ウェブベースの視覚化に最適なソリューションとなり、さまざまなウェブサーバーへのアクセスが可能になります。たとえば、u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web が挙げられます。パネルは特に平らな形状で、工業用等級の IP66 ハウジングを採用しています。

一般注文データ

バージョン	web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66
注文番号	2555820000
種別	UV66-BAS-10-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566185
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-03-31T00:00:00+02:00
代替製品	UV66-ECO-10-RES-W

UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cULus) E141197

寸法と重量

深さ	49 mm	奥行き (インチ)	1.9291 inch
高さ	201.5 mm	高さ (インチ)	7.9331 inch
幅	293 mm	幅 (インチ)	11.5354 inch
壁厚、最小	2 mm	壁厚、最大	6 mm
正味重量	2350 g		

温度

保管温度	-20 °C ... +60 °C	動作温度	0 °C ... +50 °C
湿度	相対湿度80% (結露なし)		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

システムデータ

メモリ (RAM)	1 GB	インターフェース	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), USB 2.0 x 2個 (ホスト), シリアルRS-232/ RS-485/RS-422×各1個
オペレーティングシステム	Linux + Browser (HTML5)	メモリ	16 MB
背後のインタフェース	USB 2.0 x 2個 (ホスト), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), シリアルRS-232/ RS-485/RS-422×各1個	プロセッサ	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite
メモリ (フラッシュ)	8 GB		

一般データ

保護度合い	IP66		
オペレーティングシステム	Linux + Browser (HTML5)		
電圧供給範囲	電圧種別	DC	
	電圧、最小	18 V	
	電圧、最大	36 V	
電圧供給	24 V DC		

UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

備品

サイズ	10.1"	分解能	1280 x 800
表示可能な色の数	16000000 M	輝度	400 cd/m ²
タッチスクリーン	抵抗	材料表示	プラスチック
角度（水平）	左：85°/右：85°	角度（垂直）	上：85°/下：85°
材質フレーム	金属		

分類

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-BAS-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

Maße (mm) / Dimensions (mm)

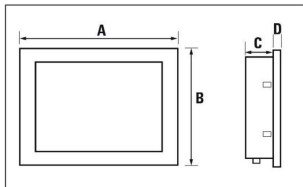


	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out

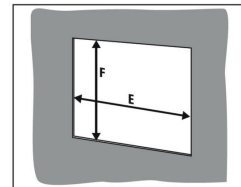

	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	255

Montageabstände / Mounting distances

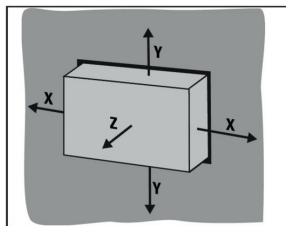

X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

