

製品イメージ



ワイドミュラーの u-view Advanced タッチパネルは、優れた画質で、ほとんどの工業環境で使用することができます。このシリーズはスワイプジェスチャーやグローブ操作に対応した高解像度の静電容量式の 7 インチから 21.5 インチまでのタッチスクリーンを取り揃えています。すべてのパネルは、HTML5 対応のブラウザを使用した Linux オペレーティングシステムを備え、統合キオスクモードとシンプルな構成により、ウェブアプリケーション向けに最適化されています。その結果、ウェブベースの視覚化に最適なソリューションとなり、さまざまなウェブサーバーへのアクセスが可能になります。たとえば、u-OS、u-create PROCON-WEB、u-control web が挙げられます。パネルは特に平らな形状で、工業用等級の IP66 ハウジングを採用しています。

一般注文データ

バージョン	web-compatible touch panel, Display size 15.6", MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66
注文番号	2555850000
種別	UV66-ADV-15-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566215
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2023-03-31T00:00:00+02:00
代替製品	UV66-ADV-15-CAP-W-V2

UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E141197

寸法と重量

深さ	49 mm
高さ	267 mm
幅	433 mm
壁厚、最小	2 mm
正味重量	3300 g

奥行き (インチ)	1.9291 inch
高さ (インチ)	10.5118 inch
幅 (インチ)	17.0472 inch
壁厚、最大	6 mm

温度

保管温度	-20 °C ... +60 °C
湿度	相対湿度80% (結露なし)

動作温度	0 °C ... +50 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

システムデータ

メモリ (RAM)	1 GB	インターフェース	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), USB 2.0 x 2個 (ホスト), シリアルRS-232/RS-485/RS-422×各1個
オペレーティングシステム	Linux + Browser (HTML5)	背後のインターフェース	USB 2.0 x 2個 (ホスト), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), シリアルRS-232/RS-485/RS-422×各1個
プロセッサ	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	メモリ (フラッシュ)	8 GB

一般データ

保護度合い	IP66
オペレーティングシステム	Linux + Browser (HTML5)
電圧供給範囲	電圧種別 電圧、最小 電圧、最大
電圧供給	24 V DC

UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

備品

サイズ	15.6"	分解能	1366 x 768
表示可能な色の数	16 M	輝度	400 cd/m ²
タッチスクリーン	MultiTouch, 静電容量	材料表示	ガラス
角度 (水平)	左: 85°/右: 85°	角度 (垂直)	上: 80°/下: 80°
材質フレーム	金属		

分類

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

Maße (mm) / Dimensions (mm)

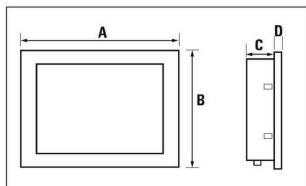


	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out

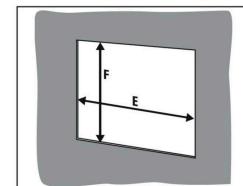

	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	255

Montageabstände / Mounting distances

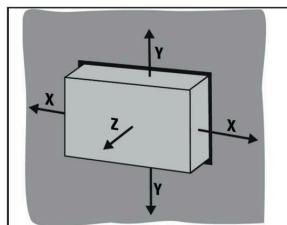

X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

