

## 製品イメージ



## 調整可能な渡り配線

渡り配線の柔軟性を高めます。TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) は、最大 51 極の渡り配線を個別に調整できます。差し込み式の極の最大数が 32 極に増加しました。被覆剥き材質は、とても簡単に必要な長さまで短くできます。渡り配線コネクタは、操作が簡単で見やすく、幅広く接続可能です。追加のウェブは、部品組立中での、スプリングの変形を防ぎます。

- 51極搭載の個別調整可能な渡り配線
- スプリングの変形を防ぐ追加のバー
- 渡り配線の向上 - 最大 32 極
- 振動耐性

## 一般注文データ

バージョン	TERMSERIES, 短絡接続
注文番号	<a href="#">2556380000</a>
種別	TCC 12.8/26 OR
GTIN (EAN)	4050118566697
数量	10 items

## TCC 12.8/26 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	13.1 mm	高さ (インチ)	0.5157 inch
幅	323.4 mm	幅 (インチ)	12.7323 inch
正味重量	9.7 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	周囲温度	-40 °C...60 °C
動作温度			

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データ UL

定格電流 (UL)	10 A
-----------	------

## 一般データ

バージョン	長さに切れる
色	橙色
UL94 可燃性等級コンポーネント	コンポーネント UL94 可燃性等級
	ハウジング V-0

## 絶縁協調

定格電圧	300 V
------	-------

## 接続データ

ピッチ (mm) (P)	12.80 mm
--------------	----------

## 分類

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

## 交差接続データ

定格電圧	300 V	定格電流	17.5 A
絶縁	はい	接触防止	はい
色	橙色	交差接続端子数	16
極数	26	ピッチ (mm) (P)	12.80 mm
取り付け方式	接続されている	バージョン	長さに切れる

**TCC 12.8/26 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

製品イメージ




寸法図

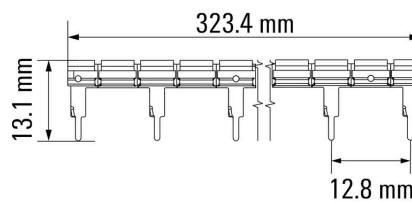

**TCC 12.8/26 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

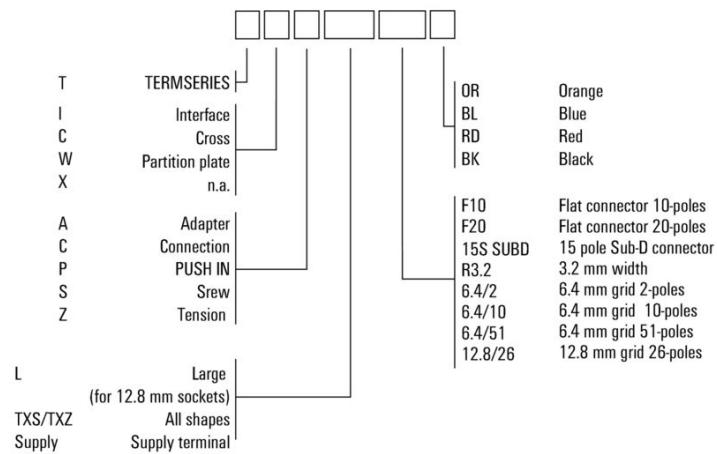[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**図面****その他****Type code TERMSERIES accessories****型式コード**

**TCC 12.8/26 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****カットツール**

最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 V までの VDE および GS でテスト済みの保護絶縁材も付属します。

**一般注文データ**

種別	KT 14
注文番号	<a href="#">1157820000</a>
GTIN (EAN)	4032248945344
数量	1 ST

バージョン  
カットツール, 片手操作用の切削工具

**交差接続の切断およびノッチング工具**

- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

**一般注文データ**

種別	KT ZQV
注文番号	<a href="#">9002170000</a>
GTIN (EAN)	4032248291670
数量	1 ST
種別	WAW 1 NEUTRAL

バージョン  
Cutting tool for one-hand operation

種別	WAW 1 NEUTRAL
注文番号	<a href="#">9004500000</a>
GTIN (EAN)	4008190053925
数量	1 ST

バージョン  
Miscellaneous tools