

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







2 つの I/O スレーブ間、または制御と単体の I/O サブスクライバ間の接続を実現する最も確実な方法は、組立済ケーブルによる方法です。ケーブル配線は、PROFIBUS、CANopen、DeviceNetTM、EtherCAT、イーサネットを対象範囲とします。

一般注文データ

バージョン	母線. 接続ライン, M12, 極数: 5, 1 m, ピン、ストレート, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<u>2556580000</u>
種別	SAIL-M12G-USB-1.0U
GTIN (EAN)	4050118567137
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数

(長器

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 53 g

環境製品コンプライアンス

 RoHS 対応状況
 準拠 (免除あり)

 RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)
 6c

 場合)
 Lead 7439-92-1

 SCIP
 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	1 m	シースカラー	黒色
耐油性	IEC 60811:404に準拠	ケーブルキャリアに最適	はい
配線数	4	シールド仕様	はい
ハロゲン	いいえ	絶縁	PE
延焼耐性	UL2556 FT2に準拠	 シース材料	PUR
構成可能ケーブル長	いいえ	UL AWM スタイル準拠の外装	20963 (80 °C / 30 V)
ハイブリッドケーブル	いいえ	交差結合照射	いいえ
カラーコーディング	白色, 緑色, 赤色, 黒色	極数	5

-般的な技術データ

接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
LED	いいえ	 バージョン	ピン、ストレート
 ハウジング主要材質	PUR		5 V
公称電流	1 A	 保護度合い	IP67
污染度 污染度	3	ジャンパー	 該当なし
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C

電気プロパティ

公称電圧 5 V

ケーブルの機械的特性と材料特性

耐油性	IEC 60811:404に準拠	ハロゲン	いいえ	
延焼耐性	UL2556 FT2に準拠			

ケーブルの電気プロパティ

公称雷流	1 Δ
公孙电测	TA .

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

黒色	シールド	360° オールラウンドエン クロージャ
4		PE
白色, 緑色, 赤色, 黒色		
コネクタ, USB A, 極数: 4, IP67, オス型接点, 直線, シールドなし		
コネクタ, M12, A コード 化, 極数: 5, IP67, オス型接 点, 直線, シールドなし		
		'
'		<u> </u>
EC002599	ETIM 7.0	EC002599
EC002599	ETIM 9.0	EC002599
EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
27-06-03-08		
	4 白色, 緑色, 赤色, 黒色 コネクタ, USB A, 極数: 4, IP67, オス型接点, 直線, シールドなし コネクタ, M12, A コード 化, 極数: 5, IP67, オス型接 点, 直線, シールドなし EC002599 EC002599 EC002599 27-06-03-08 27-06-03-08	4

カタログステータス / 図面 3



 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面


寸法図




Male, straight

極スキーム

 寸法図

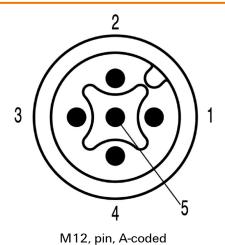



USB type A





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

理想的な工具:トルク機能を備えたScrewty®





Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F