

## HDC 10B DMDQ 2QB N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ

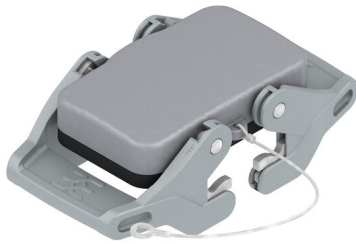

IP65

特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング上部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none |
| 注文番号       | <a href="#">2559740000</a>                                                                |
| 種別         | HDC 10B DMDQ 2QB N                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118673258                                                                             |
| 数量         | 1 items                                                                                   |

## HDC 10B DMDQ 2QB N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |       |           |             |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ   | 73 mm | 奥行き (インチ) | 2.874 inch  |
| 高さ   | 18 mm | 高さ (インチ)  | 0.7087 inch |
| 幅    | 43 mm | 幅 (インチ)   | 1.6929 inch |
| 正味重量 | 106 g |           |             |

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

耐薬品性

|      |            |
|------|------------|
| 物質   | アセトン       |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 掘削油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | ディーゼル      |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | エチルアルコール   |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 作動油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 冷却剤        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 石油ベンジン     |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 汗          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 高級ガソリン     |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 水          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 紫外線        |
| 耐薬品性 | 不安定        |
| 物質   | オゾン        |
| 耐薬品性 | 不安定        |

## バージョン

|              |            |              |               |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| ケーブルグランド数    | 0          | ケーブル取り入れ口サイズ | none          |
| 上部 / 底部 / 蓋  | カバー        | カバー          | カバー付き         |
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0          | 側方ケーブル取り入れ口数 | 0             |
| ハウジング設計      | ハウジング上部カバー | ロックシステム設計    | 下側のサイドロッククランプ |

## HDC 10B DMDQ 2QB N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

|            |            |              |          |
|------------|------------|--------------|----------|
| 設計         | 標準         | 設置サイズ        | 4        |
| ケーブル導入口    | フード用, ベース用 | 種別           | カバー      |
| クランプのバージョン | サイドロッククランプ | シーリング        | NBR      |
| 内付スレッド     | without    | 色 (RAL)      | RAL 7035 |
| BG         | 4          | Moduplug®に最適 | はい       |

## 一般データ

|             |            |      |      |
|-------------|------------|------|------|
| UL 94 可燃性等級 | None       | 表面仕上 | 粉体塗装 |
| 保護度合い       | IP65, 勘合状態 |      |      |

## 寸法

|         |            |
|---------|------------|
| ケーブル導入口 | フード用, ベース用 |
|---------|------------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |


**HDC 10B DMDQ 2QB N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

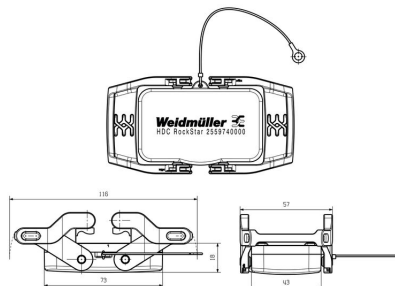

## HDC 10B DMDQ 2QB N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 種別         | HDC 10B TSBU 1PG16G        | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1654070000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面              |
| GTIN (EAN) | 4008190406899              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                          |
| 種別         | HDC 10B TSBU 1PG21G        | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1654090000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面              |
| GTIN (EAN) | 4008190406912              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |
| 数量         | 1 ST                       |                                                          |
| 種別         | HDC 24D TSBU 1PG21G        | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1654150000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面              |
| GTIN (EAN) | 4008190406974              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                          |
| 種別         | HDC 24D TSBU 1PG29G        | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1654170000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面              |
| GTIN (EAN) | 4008190406998              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                          |
| 種別         | HDC 24D TSBU 1M32G         | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1787230000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面              |
| GTIN (EAN) | 4032248204571              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                          |
| 種別         | HDC 24D TSBU 1M25G         | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1787240000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面              |
| GTIN (EAN) | 4032248204588              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                          |
| 種別         | HDC 10B TSBU 1M25G         | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1787550000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面              |
| GTIN (EAN) | 4032248204892              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                          |
| 種別         | HDC 10B TSBU 1M20G         | バージョン                                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1787560000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面              |
| GTIN (EAN) | 4032248204908              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20  |
| 数量         | 1 ST                       |                                                          |

## HDC 10B DMDQ 2QB N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。  
 巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。  
 ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。  
 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。  
 ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 種別         | HDC 24D TOBU 2M20G         | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1336600000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4050118175257              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,       |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 20                         |
| 種別         | HDC 10B TOBU 1PG16G        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1654220000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190407049              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準,      |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16                        |
| 種別         | HDC 10B TOBU 1PG21G        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1654240000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190407063              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準,      |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21                        |
| 種別         | HDC 24D TOBU 1PG29G        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1654320000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4008190407148              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,       |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29                        |
| 種別         | HDC 24D TOBU 1M32G         | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1787290000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248204632              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,       |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32                         |
| 種別         | HDC 24D TOBU 1M25G         | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1787300000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248204649              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高,       |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 25                         |
| 種別         | HDC 10B TOBU 1M25G         | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1787590000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248204939              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準,      |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 25                         |
| 種別         | HDC 10B TOBU 1M20G         | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1787600000</a> | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部 |
| GTIN (EAN) | 4032248204946              | ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準,      |
| 数量         | 1 ST                       | ケーブル取り入れ口サイズ: M 20                         |