

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

バージョン	Crimp contact
注文番号	2565890000
種別	HDC MBUS4 F AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575446
数量	100 items

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 0 g

温度

制限温度 -40 °C ... 90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	1 mm	被覆剥き長さ、定格接続	4.5 mm
接続方式	クリンプ接続	バージョンインサート	MBUS
導体断面、最大	0.25 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²
表面仕上	ゴールド	プラギング回数	≥ 500
種別	メス型	基本材質	銅合金
シリーズ	ModuPlug	生産方法	回転
接点の材質	銅合金		

一般データ

接触表面	金メッキ	転送速度	100 Mbit/s
公称電流	4 A	プラギング回数	≥ 500
種別	メス型		

分類


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

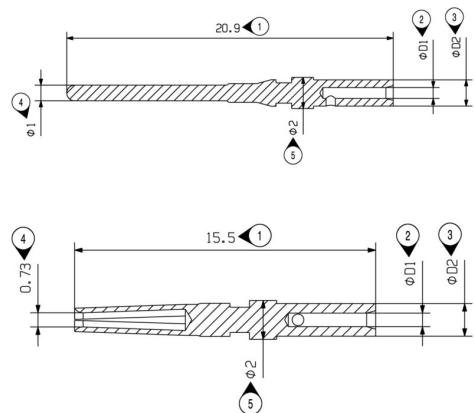

HDC MBUS4 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ツール



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

種別	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	2592680000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	