

**HDC MBUS8 M AWG20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**コンパクト性**

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

**一般注文データ**

バージョン	Crimp contact
注文番号	<a href="#">2565980000</a>
種別	HDC MBUS8 M AWG20
GTIN (EAN)	4050118575835
数量	100 items

**HDC MBUS8 M AWG20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS 適合

**寸法と重量**

正味重量 0 g

**温度**

制限温度 -40 °C ... 90 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**一般データ**

接点直径、オス	0.6 mm
接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	0.5 mm <sup>2</sup>
表面仕上	ゴールド
種別	オス型
シリーズ	ModuPlug
接点の材質	銅合金

被覆剥き長さ、定格接続	4 mm
バージョンインサート	MBUS
導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
プラギング回数	≥ 500
基本材質	銅合金
生産方法	回転

**一般データ**

接触表面	金メッキ
公称電流	0.5 A
種別	オス型

転送速度	10 Gbps
プラギング回数	≥ 500

**分類**

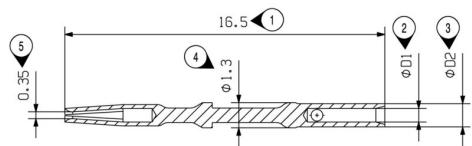
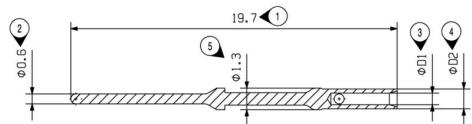
ETIM 8.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796
ECLASS 15.0	27-44-02-04

ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 14.0	27-44-02-04

**HDC MBUS8 M AWG20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**HDC MBUS8 M AWG20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**ツール****コンパクト性**

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

**一般注文データ**

種別	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	