


IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

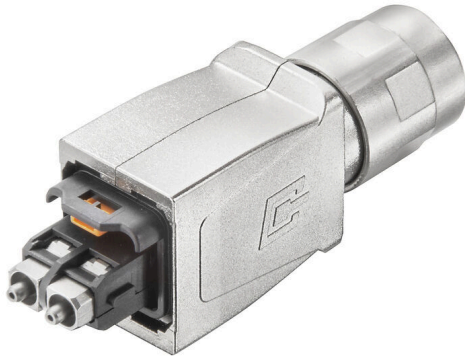

EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, 再接続可能, IP67
注文番号	2568260000
種別	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
数量	10 items

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	79.9 mm	奥行き (インチ)	3.1457 inch
高さ	26.8 mm	高さ (インチ)	1.0551 inch
幅	22.7 mm	幅 (インチ)	0.8937 inch
正味重量	55.44 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

項目説明	バージョン14、SC-RJ POF、再接続可能	色	その他
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	保護度合い	IP67
プラグイン回数	750	ファイバーの種類	POF
インサート喪失	≤ 1.0 dB	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム：ねじ込み、切断	ハウジング材料、インサート	PA, 亜鉛ダイカスト

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24

分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

POF (ポリマー製光ファイバー) 使用光ファイバーケーブル対応



高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

一般注文データ

種別	HTX-IE-POF-QA	バージョン
注文番号	2602860000	
GTIN (EAN)	4050118615043	
数量	1 ST	

ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

種別	MULTI-STRIPAX IE-POF	バージョン
注文番号	1208880000	ツール、ストリッピングおよび切削工具
GTIN (EAN)	4032248990276	
数量	1 ST	

はさみ



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	SCISSORS KEVLAR	バージョン
注文番号	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	

ダスト保護キャップ




粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

空白

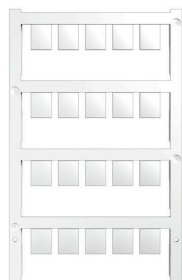

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカ―です。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカ―を付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカ― x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	