

## HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



防護ハウジングは、加圧ダイキャスト使用の耐海水性アルミニウムから製造されます。  
このハウジングシリーズは、高い耐水性やダスト保護、特に高い衝撃耐性を特徴とします。  
高度な2段階の表面被覆により、信頼性が長期にわたって確保されます。  
すべてのネジ、クリンプ接点、その他の外装部品は、耐食性を備えたステンレススチールで製造されています。

## 一般注文データ

注文番号	2568600000
種別	<a href="#">HDC HP550 STGH CR 1P</a>
GTIN (EAN)	4050118776621
数量	1 items

## HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

正味重量 431 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

ハウジング設計	隔壁ハウジング	UL 94 可燃性等級	None
色	黒色	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	ハロゲン不使用	false
EMC ハウジング	はい	保護度合い	IP68, 勘合状態

## 一般データ

色 黒色 表面仕上 粉体塗装

## 重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

## 分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


**HDC HP550 STGH CR 1P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

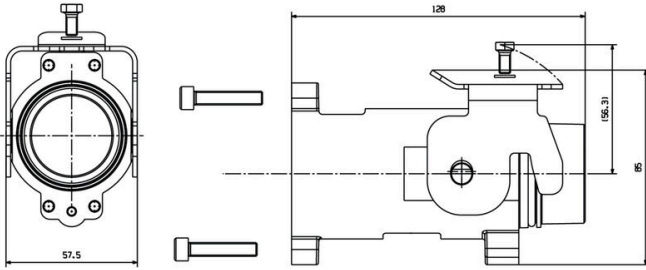

## HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## クリンプ接点



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

種別	HDC HP 550 M 25	バージョン
注文番号	<a href="#">1220580000</a>	HDC挿入, オス型, 3600 V, クリンプ接続, 設置サイズ: 550
GTIN (EAN)	4050118003857	
数量	1 ST	
種別	HDC HP 550 M 50	バージョン
注文番号	<a href="#">1157800000</a>	HDC挿入, オス型, 3600 V, クリンプ接続, 設置サイズ: 550
GTIN (EAN)	4032248945337	
数量	1 ST	
種別	HDC HP 550 M 70	バージョン
注文番号	<a href="#">1268810000</a>	HDC挿入, オス型, 3600 V, クリンプ接続, 設置サイズ: 550
GTIN (EAN)	4050118057720	
数量	1 ST	
種別	HDC HP 550 M 95	バージョン
注文番号	<a href="#">1079790000</a>	HDC挿入, オス型, 3600 V, クリンプ接続, 設置サイズ: 550
GTIN (EAN)	4032248841653	
数量	1 ST	
種別	HDC HP 550 M 120	バージョン
注文番号	<a href="#">1079780000</a>	HDC挿入, オス型, 3600 V, クリンプ接続, 設置サイズ: 550
GTIN (EAN)	4032248841899	
数量	1 ST	
種別	HDC HP 550 M 150	バージョン
注文番号	<a href="#">1119110000</a>	HDC挿入, オス型, 3600 V, クリンプ接続, 設置サイズ: 550
GTIN (EAN)	4032248900367	
数量	1 ST	
種別	HDC HP 550 M 185	バージョン
注文番号	<a href="#">1120580000</a>	HDC挿入, オス型, 3600 V, クリンプ接続, 設置サイズ: 550
GTIN (EAN)	4032248901821	
数量	1 ST	
種別	HDC HP 550 M 240	バージョン
注文番号	<a href="#">1120590000</a>	HDC挿入, オス型, 3600 V, クリンプ接続, 設置サイズ: 550
GTIN (EAN)	4032248901739	
数量	1 ST	