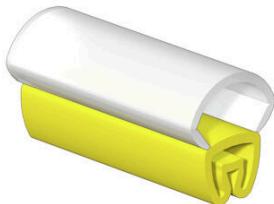


VT-TM 0/12 HF-V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**一般注文データ**

バージョン	x 5.3 mm, TPU, 色: 黄色, 透明
注文番号	2571270000
種別	VT-TM 0/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608403
数量	200 items

VT-TM 0/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	5.3 mm	幅 (インチ)	0.2087 inch
正味重量	0.08 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	5.3 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	色	黄色, 透明
ハロゲン	いいえ	基本材質	TPU
印刷文字	非搭載		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	0.5 mm ²
導体断面、最小	0.22 mm ²	導体外径、最大	3 mm
導体外径、最小	1.3 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


VT-TM 0/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白

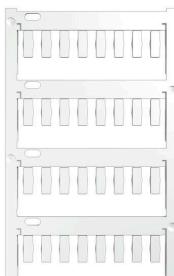

TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLITスリーブに関連したP-InkまたはSTIペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPROまたはM-PrintPRO Online(インストール未実施)のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	TM-I 12 MC NE WS	バージョン
注文番号	1718411044	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
種別	TM-I 12 MC NE GE	バージョン
注文番号	1718411687	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190348984	
数量	320 ST	
種別	TM-I 12 MC NE RT	バージョン
注文番号	1718411686	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190397463	
数量	320 ST	
種別	TM-I 12 MC NE BL	バージョン
注文番号	1718411693	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190397456	
数量	320 ST	
種別	TM-I 12 MC NE GN	バージョン
注文番号	1718411688	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190398682	
数量	320 ST	
種別	TM-I 12 MC NE OR	バージョン
注文番号	1164190000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4032248953967	
数量	320 ST	
種別	TM-I 12 MC NE WS VO	バージョン
注文番号	1434760000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118239508	
数量	320 ST	

VT-TM 0/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VT-TM-I 12 MC NE WS	バージョン
注文番号	1714091044	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190332457	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 12 MC NE GE	バージョン
注文番号	1714091687	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190332471	
数量	640 ST	

TM-I 12



プロセスの信頼性 : TM-I
TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タグが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレークポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット : 大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

一般注文データ

種別	TM-I 12 MM WS	バージョン
注文番号	2005440000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390278	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 12 MM GE	バージョン
注文番号	2005550000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390148	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 12 MM RT	バージョン
注文番号	2005730000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4050118390513	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 12 MM BL	バージョン
注文番号	2005890000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4050118390414	
数量	2000 ST	