


## VT-TM 1/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

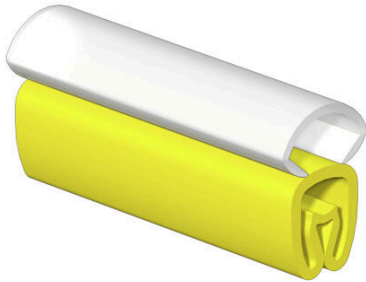

## 一般注文データ

バージョン	, ソケット x 5.3 mm, ポリエステル, TPU, 色: 黄色, 透明, 導体外径: 2.5 - 5 mm
注文番号	<a href="#">2571300000</a>
種別	VT-TM 1/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608380
数量	200 items

## VT-TM 1/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	8.2 mm	奥行き (インチ)	0.3228 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	5.3 mm	幅 (インチ)	0.2087 inch
正味重量	0.21 g		

## 温度

動作温度範囲 -30...90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	5.3 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	色	黄色, 透明
ハロゲン	いいえ	基本材質	ポリエステル, TPU
印刷文字	非搭載	推奨業種	輸送, 機械
動作温度範囲	-30...90 °C		

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	5 mm
導体外径、最小	2.5 mm	導体外径	2.5 - 5 mm
接続配線の断面	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## VT-TM 1/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 空白

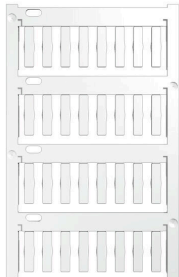

TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLITスリーブに関連したP-InkまたはSTIペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPROまたはM-PrintPRO Online (インストール未実施)のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1718431687</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190349028	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1718431686</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190397449	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE GN	バージョン
注文番号	<a href="#">1718431688</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190398699	
数量	320 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101044</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190332518	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101687</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190332532	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101686</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190332525	
数量	640 ST	

## VT-TM 1/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	VT-TM-I 18 MC NE BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101693</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190332556	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE GN	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101688</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190332549	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE OR	バージョン
注文番号	<a href="#">1714101690</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190368623	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1798060000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248241040	
数量	640 ST	

## TM-I 15



プロセスの信頼性：TM-I  
TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タグが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレイクポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット：大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

## 一般注文データ

種別	TM-I 15 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2005450000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390346	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 15 MM GE	バージョン
注文番号	<a href="#">2005580000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390353	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 15 MM RT	バージョン
注文番号	<a href="#">2005760000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4050118390360	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 15 MM BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2005910000</a>	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4050118390285	
数量	2000 ST	