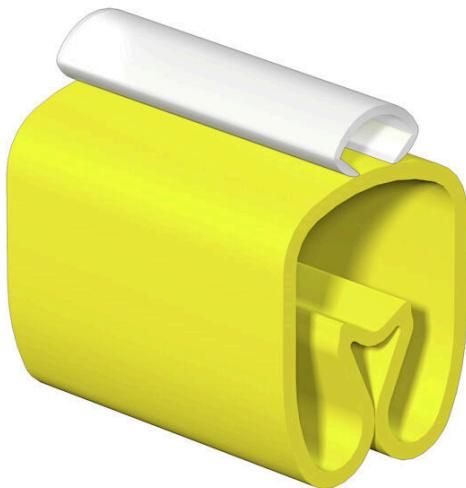


VT-TM 3/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**一般注文データ**

バージョン	, ソケット x 5.3 mm, ポリエスチル, TPU, 色: 黄色, 透明, 導体外径: 8 - 16 mm
注文番号	2571340000
種別	VT-TM 3/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118609622
数量	50 items

VT-TM 3/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	17.6 mm	奥行き (インチ)	0.6929 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	5.3 mm	幅 (インチ)	0.2087 inch
正味重量	1.09 g		

温度

動作温度範囲	-30...90 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	5.3 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	色	黄色, 透明
ハロゲン	いいえ	基本材質	ポリエスチル, TPU
印刷文字	非搭載	推奨業種	輸送, 機械
動作温度範囲	-30...90 °C		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	6 mm ²
導体断面、最小	2.5 mm ²	導体外径、最大	16 mm
導体外径、最小	8 mm	導体外径	8 - 16 mm
接続配線の断面	2.5 - 6 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


VT-TM 3/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白

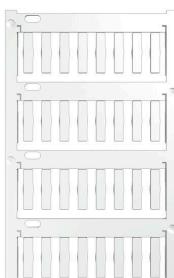

TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認認識された認証済マーカーです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLITスリーブに関連したP-InkまたはSTIペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPROまたはM-PrintPRO Online(インストール未実施)のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	1718431044	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE GE	バージョン
注文番号	1718431687	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190349028	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE RT	バージョン
注文番号	1718431686	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190397449	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE GN	バージョン
注文番号	1718431688	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190398699	
数量	320 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	1714101044	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190332518	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE GE	バージョン
注文番号	1714101687	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190332532	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE RT	バージョン
注文番号	1714101686	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190332525	
数量	640 ST	

VT-TM 3/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
アクセサリ

種別	VT-TM-I 18 MC NE BL	バージョン
注文番号	1714101693	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190332556	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE GN	バージョン
注文番号	1714101688	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190332549	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE OR	バージョン
注文番号	1714101690	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190368623	
数量	640 ST	
種別	VT-TM-I 18 MC NE GR	バージョン
注文番号	1798060000	TM-I, マーカーの挿入, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm, グレー
GTIN (EAN)	4032248241040	
数量	640 ST	

TM-I 15

プロセスの信頼性 : TM-I
 TM-I 差し込み板にはガイドタブが付いており、TM 種別から透明スリーブへ簡単にスライドできます。タグが所定の位置に配置されると、タブは事前に定義されたブレークポイントでスナップオフされます。組立済スリーブを導体に押し付けるだけです。メリット : 大量の事前組立を、効率よくいちどのステップで行うことができます。

一般注文データ

種別	TM-I 15 MM WS	バージョン
注文番号	2005450000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4050118390346	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 15 MM GE	バージョン
注文番号	2005580000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4050118390353	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 15 MM RT	バージョン
注文番号	2005760000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4050118390360	
数量	2000 ST	
種別	TM-I 15 MM BL	バージョン
注文番号	2005910000	TM-I, マーカーの挿入, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm, 青色
GTIN (EAN)	4050118390285	
数量	2000 ST	