


**SFX 30/60 MC NE WS V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

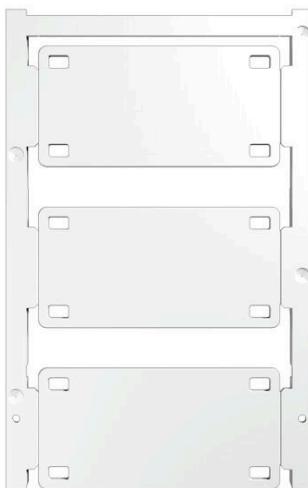

スリムフィックス Xは、省スペース仕様のハロゲンフリーの導体とケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。SlimFixは、交通技術で実績と定評のある種別のマーカーです。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

- ハロゲンフリー材質
  - 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
  - 導線の断面積が16.0 mm<sup>2</sup>より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

バージョン x 30 mm, ポリアミド 66, 色: 白色

注文番号 [2574270000](#)

種別 SFX 30/60 MC NE WS V0

GTIN (EAN) 4050118584189

数量 30 items

**SFX 30/60 MC NE WS V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	4.53 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.031 kg CO2 eq.

**一般データ**

印刷種別	ニュートラル	バージョン	ハロゲンフリー
幅	30 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66	印刷文字	中立
互換性を有するプリンター	MCP BASIC 2, MCP PLUS <u>2</u>	ロールあたりの数	6

**導体およびケーブルマーカー**

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	40 mm
導体外径、最小	7 mm		

**分類**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**SFX 30/60 MC NE WS V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

