


SFX 30/60 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

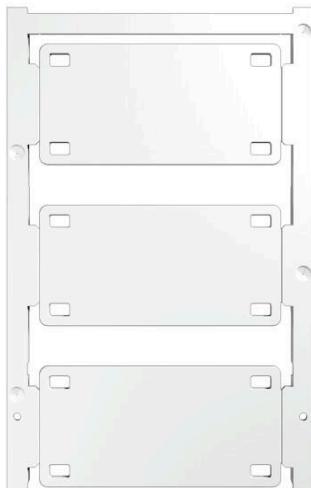

スリムフィックス Xは、省スペース仕様のハロゲンフリーの導体とケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。SlimFixは、交通技術で実績と定評のある種別のマーカーです。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

- ハロゲンフリー材質
 - 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
 - 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
 - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	x 30 mm, ポリアミド66, 色: 白色
注文番号	2574270000
種別	SFX 30/60 MC NE WS V0
GTIN (EAN)	4050118584189
数量	30 items

SFX 30/60 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	4.53 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.05 kg CO2 eq.

一般データ

印刷種別	ニュートラル	バージョン	ハロゲンフリー
幅	30 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66	印刷文字	中立
互換性を有するプリンター	MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	ロールあたりの数	6

導体およびケーブルマーカ-

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	40 mm
導体外径、最小	7 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFX 30/60 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

