

## ES EPG 60 ISO 10


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

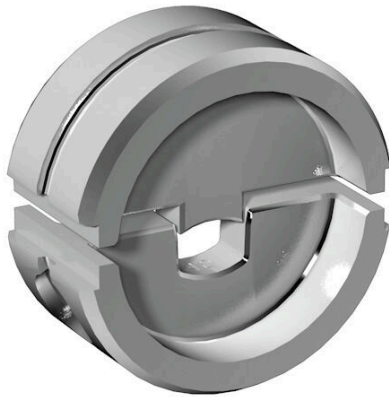

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	圧着ツールインサート, 10mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ
注文番号	<a href="#">2577940000</a>
種別	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
数量	1 items

## ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	42 mm	高さ (インチ)	1.6535 inch
幅	42 mm	幅 (インチ)	1.6535 inch
正味重量	25 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅	7 mm	クリンプ断面銅	10
クリンプ幅 (mm)	7		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	楕円クリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 10 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大. AWG	8
導体横断面、最小. AWG	8	クリンプ範囲、最大	10 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## アクセサリ

## ケーブルクランプラグ



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

種別	KQI-M10/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1492470000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10
GTIN (EAN)	4050118302233	mm <sup>2</sup>
数量	50 ST	
種別	KQI-M10/-16	バージョン
注文番号	<a href="#">1492510000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm <sup>2</sup>
数量	50 ST	
種別	KQI-M5/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1492430000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10
GTIN (EAN)	4050118302349	mm <sup>2</sup>
数量	50 ST	
種別	KQI-M6/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1492440000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10
GTIN (EAN)	4050118302356	mm <sup>2</sup>
数量	50 ST	
種別	KQI-M8/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1492450000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10
GTIN (EAN)	4050118302226	mm <sup>2</sup>
数量	50 ST	

## フォークケーブルラグ



PVC または PC/PA 製の絶縁分岐ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	KQIG-M5/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1491330000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10
GTIN (EAN)	4050118301335	mm <sup>2</sup>
数量	50 ST	

## ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQIG-M6/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1491340000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10
GTIN (EAN)	4050118301304	mm <sup>2</sup>
数量	50 ST	

## ピンケーブルラグ



- PVC または PC/PA 製の絶縁ピンケーブルコネクタ
- 市販仕様
  - はんだ付け無し
  - 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	KSI/-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1491430000</a>	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301403	
数量	50 ST	