

CABTITE FR 10/6 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した纖維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529 に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的な IP66 のシールを保証します。

一般注文データ

バージョン	フレーム, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド、ガラス纖維強化、漆黒、高さ: 70 mm, 幅: 106 mm, 深さ: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
注文番号	2583760000
種別	CABTITE FR 10/6 BK SET
GTIN (EAN)	4050118617153
数量	1 items

CABTITE FR 10/6 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	19.6 mm
高さ	70 mm
下位バージョンの高さ	19.6 mm
幅 (インチ)	4.1732 inch
取付寸法 - 高さ	83 mm
正味重量	58.1 g

奥行き (インチ)	0.7717 inch
高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	106 mm
直径	5.5 mm
取付寸法 - 幅	32 mm

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

締付けトルク	3 Nm
UL 94 可燃性等級	V-0
保護度合い	IP66
シーリング	TPE
開口部長さ	68.5 mm
シールエレメント	6個の小さなシール要素または1個の大きなシール要素と2個の小さなシール要素

シリコーン	いいえ
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強化
保護等級 (UL)	Type 12, Type 4X
開口部の幅	46 mm

標準機能

バージョン	閉鎖状態	参照製品	CABTITE FR 16/8 BK , CABTITE GI T BK , CABTITE GI X BK
-------	------	------	---

重要なメモ

製品情報	The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.
------	---

分類




ETIM 8.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624
ECLASS 15.0	27-18-28-15

CABTITE FR 10/6 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

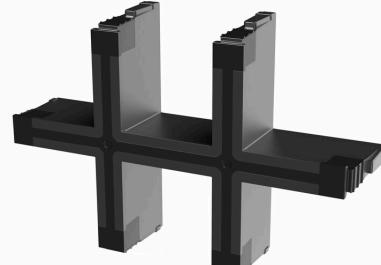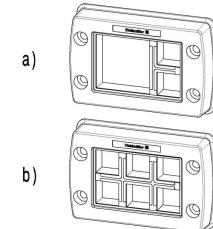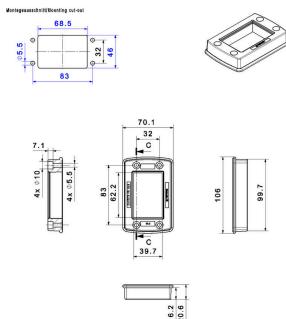

CABTITE FR 10/6 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

シールド接続レール



多くの異なるシールド接続クランプ (KLBU) と組み合わせることで、外装接続レールは、実用的で簡単かつ迅速にケーブルを外装保護することができます。

一般注文データ

種別	CABTITE CR 10/6 EMV	バージョン
注文番号	2583930000	シールド接続レール, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ス
GTIN (EAN)	4050118647044	チール、亜鉛メッキ、銀色、高さ: 35.23 mm、幅: 93 mm、深さ: 16 mm
数量	10 ST	

ロックフレーム



フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した纖維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529 に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的な IP66 のシールを保証します。

一般注文データ

種別	CABTITE FRL 10/6 BK	バージョン
注文番号	2584240000	ロックフレーム, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリア
GTIN (EAN)	4050118616231	ミド、ガラス纖維強化、漆黒、高さ: 68.8 mm、幅: 105 mm、深さ: 11.3
数量	10 ST	mm、-40 °C...120 °C、IP66

固定材



Cabtite ケーブル入力システムは、制御キャビネット、エンクロージャー、機械ケーブルのマネージメントに最大限の柔軟性を提供し、同時に、事前に終端処理されたケーブルと未終端未処理のケーブルの安全なシールとケーブル負荷解放部品を提供します。

Cabtite のフレーム、グリッドインレイ、シーリング要素のモジューラー形状計は、事前に終端処理されたケーブルのためのカットアウトを、ツールを使用せずに、DIN EN 60529 準拠の IP66 による信頼性の高いシーリングで、迅速な設定を可能にします。フレーム。インレイ。シール要素。モジューラーシステムの 3 つの基本コンポーネントは、最も高い柔軟性、可変性、多様性を保証します。

CABTITE FR 10/6 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	CABTITE SC M5X25 SET	バージョン
注文番号	2635120000	取付けねじ, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ステンレスス
GTIN (EAN)	4050118662160	チール、防錆性、銀色、高さ: 30 mm、幅: 8.5 mm、深さ: 8.5 mm
数量	1 ST	

SE 小 20 x 20 mm、グレー



大型、小型のケーブル直径どちらも – Cabtite は常に適切なシールインサートを備えています。

シール要素の円錐形状により、以前に配置したスナップイングリッドインレイを内側から外側に簡単に押し込むことができます。DIN EN 62444に準拠し、中間スペースを確実に封止し、ケーブル負荷解放部品を提供します。

シールインサートとフレームの組み合わせで、IP 66 の保護等級を達成します。マイナス溝付き形状のため、組立済ケーブルに特に適しています。

- 黒色のシールインサートは、特に高い動作温度に対応するように設計され、火災安全等級 UL 94 HB を提示します
- 灰色のシール要素は、火災安全等級 UL 94 VO に準拠しているため、鉄道業界の需要に適しています
- 複数のインサートを使用することで、2 本以上のケーブル、および特殊ケーブルをシール要素に通すことができる

一般注文データ

種別	CABTITE BSE SML GY	バージョン
注文番号	2583350000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118615609	いグレー、高さ: 20.3 mm、幅: 20.3 mm、深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 5-6 SML GY	バージョン
注文番号	2583450000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616538	いグレー、高さ: 20.3 mm、幅: 20.3 mm、深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 6-7 SML GY	バージョン
注文番号	2583460000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616668	いグレー、高さ: 20.3 mm、幅: 20.3 mm、深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	バージョン
注文番号	2584890000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616781	いグレー、高さ: 20.3 mm、幅: 20.3 mm、深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66

CABTITE FR 10/6 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SE 大 40 x 40 mm、グレー



大型、小型のケーブル直径どちらも – Cabtite は常に適切なシールインサートを備えています。

シール要素の円錐形状により、以前に配置したスナップイングリッドインレイを内側から外側に簡単に押し込むことができます。DIN EN 62444に準拠し、中間スペースを確実に封止し、ケーブル負荷解放部品を提供します。シールインサートとフレームの組み合わせで、IP 66 の保護等級を達成します。マイナス溝付き形状のため、組立済ケーブルに特に適しています。

- 黒色のシールインサートは、特に高い動作温度に対応するように設計され、火災安全等級 UL 94 HB を提示します
- 灰色のシール要素は、火災安全等級 UL 94 VO に準拠しているため、鉄道業界の需要に適しています
- 複数のインサートを使用することで、2 本以上のケーブル、および特殊ケーブルをシール要素に通すことができる

一般注文データ

種別	CABTITE BSE LRG GY	バージョン
注文番号	2584520000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616330	いグレー, 高さ: 42.8 mm, 幅: 42.8 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66
種別	CABTITE SE 19-20 LRG GY	バージョン
注文番号	2584460000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 薄
GTIN (EAN)	4050118616491	いグレー, 高さ: 42.8 mm, 幅: 42.8 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
数量	10 ST	IP66

SE 小 20 x 20 mm、黒色



大型、小型のケーブル直径どちらも – Cabtite は常に適切なシールインサートを備えています。

シール要素の円錐形状により、以前に配置したスナップイングリッドインレイを内側から外側に簡単に押し込むことができます。DIN EN 62444に準拠し、中間スペースを確実に封止し、ケーブル負荷解放部品を提供します。シールインサートとフレームの組み合わせで、IP 66 の保護等級を達成します。マイナス溝付き形状のため、組立済ケーブルに特に適しています。

- 黒色のシールインサートは、特に高い動作温度に対応するように設計され、火災安全等級 UL 94 HB を提示します
- 灰色のシール要素は、火災安全等級 UL 94 VO に準拠しているため、鉄道業界の需要に適しています
- 複数のインサートを使用することで、2 本以上のケーブル、および特殊ケーブルをシール要素に通すことができる

一般注文データ

種別	CABTITE BSE SML BK	バージョン
注文番号	2584790000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616057	黒, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	

CABTITE FR 10/6 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	CABTITE SE 7-8 SML BK	バージョン
注文番号	2584670000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616989	黒, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
種別	CABTITE SE 9-10 SML BK	バージョン
注文番号	2584080000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616309	黒, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
種別	CABTITE SE 4/4-5 SML BK	バージョン
注文番号	2583560000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616897	黒, 高さ: 20.3 mm, 幅: 20.3 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	

SE 大 40 x 40 mm、黒色



大型、小型のケーブル直径どちらも – Cabtite は常に適切なシールインサートを備えています。シール要素の円錐形状により、以前に配置したスナップイングリッドインレイを内側から外側に簡単に押し込むことができます。DIN EN 62444に準拠し、中間スペースを確実に封止し、ケーブル負荷解放部品を提供します。シールインサートとフレームの組み合わせで、IP 66 の保護等級を達成します。マイナス溝付き形状のため、組立済ケーブルに特に適しています。

- 黒色のシールインサートは、特に高い動作温度に対応するように設計され、火災安全等級 UL 94 HB を提示します
- 灰色のシール要素は、火災安全等級 UL 94 VO に準拠しているため、鉄道業界の需要に適しています
- 複数のインサートを使用することで、2 本以上のケーブル、および特殊ケーブルをシール要素に通すことができる

一般注文データ

種別	CABTITE BSE LRG BK	バージョン
注文番号	2583900000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118616378	黒, 高さ: 42.8 mm, 幅: 42.8 mm, 深さ: 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	
種別	CABTITE CSE 7-24 LRG BK	バージョン
注文番号	2583500000	シーリング要素, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, 漆
GTIN (EAN)	4050118615975	黒, 高さ: 42.8 mm, 幅: 42.8 mm, 深さ: 63 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	10 ST	

CABTITE FR 10/6 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

閉鎖栓

閉鎖栓は、シーリング要素内の不要なケーブル入力部を安全に塞ぐために使用されます。



一般注文データ

種別	CABTITE BP 5MM PA	バージョン
注文番号	2652330000	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白
GTIN (EAN)	4050118661835	色, 高さ: 12 mm, 幅: 5 mm, 深さ: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 6MM PA	バージョン
注文番号	2652340000	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白
GTIN (EAN)	4050118661842	色, 高さ: 16 mm, 幅: 6 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 7MM PA	バージョン
注文番号	2652350000	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白
GTIN (EAN)	4050118662450	色, 高さ: 16 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 8MM PA	バージョン
注文番号	2652360000	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白
GTIN (EAN)	4050118662467	色, 高さ: 16 mm, 幅: 8 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 9MM PA	バージョン
注文番号	2652370000	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白
GTIN (EAN)	4050118662474	色, 高さ: 16 mm, 幅: 9 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	
種別	CABTITE BP 10MM PA	バージョン
注文番号	2652380000	Blind plug, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド, 白
GTIN (EAN)	4050118662481	色, 高さ: 16 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
数量	25 ST	