


CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

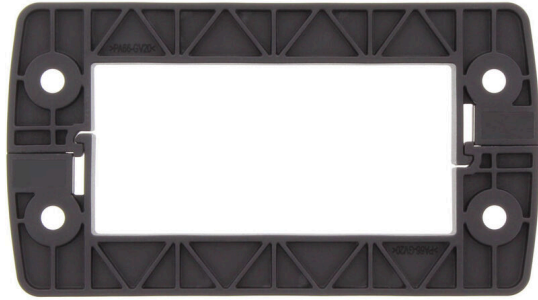

フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した繊維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529 に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的な IP66 のシールを保証します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ロックフレーム, Cabtite (ケーブル取り入れロストリップ), ポリアミド、ガラス繊維強化、漆黒、高さ: 68.8 mm, 幅: 125 mm, 深さ: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66 |
| 注文番号 | 2584220000 |
| 種別 | CABTITE FRL 16/8 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118616590 |
| 数量 | 10 items |

CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223801

寸法と重量

| | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ | 11.3 mm | 奥行き (インチ) | 0.4449 inch |
| 高さ | 68.8 mm | 高さ (インチ) | 2.7087 inch |
| 下位バージョンの高さ | 11.3 mm | 幅 | 125 mm |
| 幅 (インチ) | 4.9212 inch | 直径 | 5.5 mm |
| 取付寸法 - 高さ | 103 mm | 取付寸法 - 幅 | 32 mm |
| 正味重量 | 29.7 g | | |

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

| | | | |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 締付けトルク | 3 Nm | シリコーン | いいえ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | ハロゲン | いいえ |
| 保護度合い | IP66 | 基本材質 | ポリアミド、ガラス繊維強化 |
| 開口部長さ | 85 mm | 開口部の幅 | 40 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

