


CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

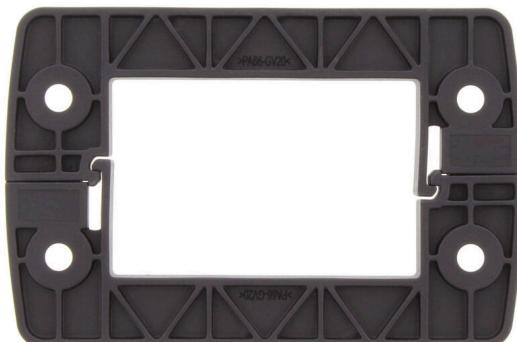

フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した纖維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的なIP66のシールを保証します。

一般注文データ

バージョン	ロックフレーム, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストップ), ポリアミド、ガラス纖維強化, 漆黒, 高さ: 68.8 mm, 幅: 105 mm, 深さ: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
注文番号	2584240000
種別	CABTITE FRL 10/6 BK
GTIN (EAN)	4050118616231
数量	10 items

CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223801

寸法と重量

深さ	11.3 mm
----	---------

高さ	68.8 mm
----	---------

下位バージョンの高さ	11.3 mm
------------	---------

幅 (インチ)	4.1338 inch
---------	-------------

取付寸法 - 高さ	83 mm
-----------	-------

正味重量	27.6 g
------	--------

奥行き (インチ)	0.4449 inch
-----------	-------------

高さ (インチ)	2.7087 inch
----------	-------------

幅	105 mm
---	--------

直径	5.5 mm
----	--------

取付寸法 - 幅	32 mm
----------	-------

温度

動作温度	-40 °C...120 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
-----------	-----------

REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
------------	-------------------------

一般情報

締付けトルク	3 Nm
--------	------

シリコーン	いいえ
-------	-----

UL 94 可燃性等級	V-0
-------------	-----

ハロゲン	いいえ
------	-----

保護度合い	IP66
-------	------

基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強化
------	---------------

開口部長さ	62.8 mm
-------	---------

開口部の幅	40 mm
-------	-------

分類

ETIM 8.0	EC002624
----------	----------

ETIM 9.0	EC002624
----------	----------

ETIM 10.0	EC002624
-----------	----------

ECLASS 14.0	27-18-28-15
-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-18-28-15
-------------	-------------

CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

