


CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

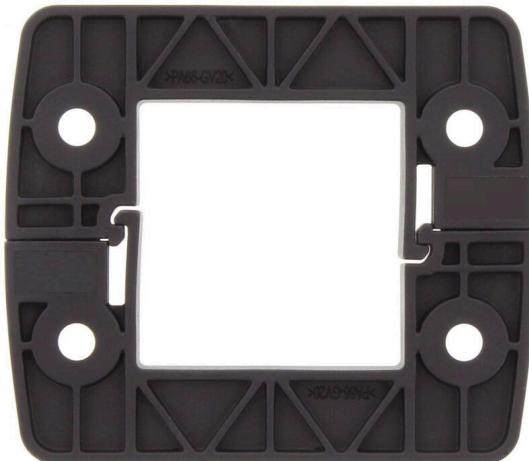

フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した纖維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的なIP66のシールを保証します。

一般注文データ

バージョン	ロックフレーム, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド、ガラス纖維強化, 漆黒, 高さ: 68.8 mm, 幅: 80 mm, 深さ: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
注文番号	2584260000
種別	CABTITE FRL 4-1 BK
GTIN (EAN)	4050118616200
数量	10 items

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223801

寸法と重量

深さ	11.3 mm
高さ	68.8 mm
下位バージョンの高さ	11.3 mm
幅 (インチ)	3.1496 inch
取付寸法 - 高さ	58 mm
正味重量	22.88 g

奥行き (インチ)	0.4449 inch
高さ (インチ)	2.7087 inch
幅	80 mm
直径	5.5 mm
取付寸法 - 幅	32 mm

温度

動作温度 -40 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般情報

締付けトルク	3 Nm
UL 94 可燃性等級	V-0
保護度合い	IP66
開口部長さ	39.8 mm

シリコーン	いいえ
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強化
開口部の幅	40 mm

分類

ETIM 8.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624
ECLASS 15.0	27-18-28-15

ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 14.0	27-18-28-15

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図**