


## CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

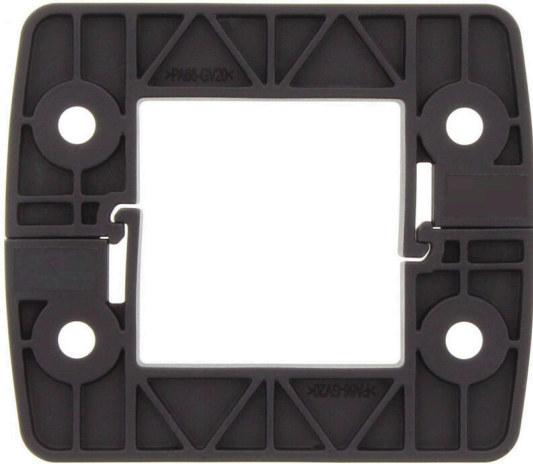

フレームは、単一の部品から組み立てられ、組み立てが容易で、寸法的に安定した繊維ガラス強化プラスチックで構成されます。この脱落防止発泡シールは、DIN EN 60529 に準拠して、塗装や粗い表面でも効果的な IP66 のシールを保証します。

## 一般注文データ

バージョン	ロックフレーム, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), ポリアミド、ガラス繊維強化、漆黒、高さ: 68.8 mm, 幅: 80 mm, 深さ: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
注文番号	<a href="#">2584260000</a>
種別	CABTITE FRL 4-1 BK
GTIN (EAN)	4050118616200
数量	10 items

## CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E223801

## 寸法と重量

深さ	11.3 mm	奥行き (インチ)	0.4449 inch
高さ	68.8 mm	高さ (インチ)	2.7087 inch
下位バージョンの高さ	11.3 mm	幅	80 mm
幅 (インチ)	3.1496 inch	直径	5.5 mm
取付寸法 - 高さ	58 mm	取付寸法 - 幅	32 mm
正味重量	22.88 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般情報

締付けトルク	3 Nm	シリコーン	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP66	基本材質	ポリアミド、ガラス繊維強化
開口部長さ	39.8 mm	開口部の幅	40 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

寸法図

