

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 4.5 g

温度

保管温度 -40 °C...70 °C 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	Crimp
項目説明	キンク防止付き、6.5 ~ 7.5 mm	配線	PROFINET
色	その他	絶縁物断面、最小	1.3 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
接点材質	銅合金	接続直径、固定式	0.57...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 23...AWG 22	接続直径、細線仕様	0.57...0.64 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 23...AWG 22	導体接続断面、フレキシブル	...0.35 mm ²
シース直径、最大	7.5 mm	曲げ保護スリーブ素材	ポリアミドPA6、UL 94-V0
シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ	保護度合い	IP20
プラグイン回数	750		

一般基準

コネクタ規格 IEC 60603-7

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 10 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	絶縁抵抗	500 MΩ
公称電圧	150 V	定格電流	1.5 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合		

分類



ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

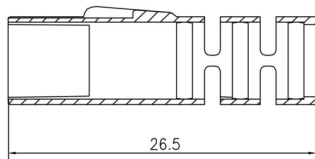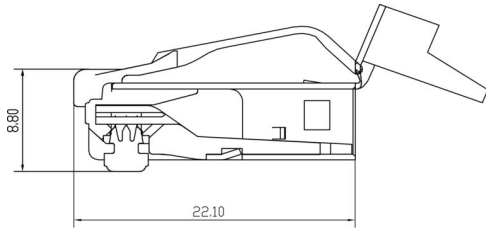

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... モジュールプラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および
DEC 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

一般注文データ

種別	IE-CWZ-RJ45-TH-P	バージョン
注文番号	2614210000	プレスツール, 接点対応圧着ツール
GTIN (EAN)	4050118621631	
数量	1 ST	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-RJ45	バージョン
注文番号	2552580000	
GTIN (EAN)	4050118562583	
数量	10 ST	