

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



診断機能搭載 FreeCon アクティブ PROFINET メディアコンバーター、IEC 61076-3-117 Var.14 準拠の PushPull プラグインコネクタ (IEC 61754-24 準拠のRJ45 および SC-RJ POF 付属)、 PROFINET 仕様に準拠した PushPull Power 対応

一般注文データ

バージョン	POFメディアコンバーター, FreeCon, IP65
注文番号	<u>2588270000</u>
種別	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118598322
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数	C UL US		
ROHS	適合		
UL File Number Search 証明書番号(cULus)	<u>UL ウェブサイト</u> E141197		
寸法と重量			
 深さ	130.4 mm	奥行き(インチ)	5.1338 inch
<u>^^</u> こ 高さ	53 mm	<u> </u>	2.0866 inch
同C 幅	100 mm	<u>同さ(インチ)</u> 幅(インチ)	3.937 inch
<u>''''</u> 正味重量	557.7 g		3.337 IIIGI
 温度	<u>9</u>		·
保管温度		動作温度	-20 °C55 °C
取り付け温度		3711 122	
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	b14ea46f-06a9-4191-9f88-	-14cc6c04a8a8	
一般基準			
PROFINET仕様	Conformance Class C acc. V2.3	コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51
ネットワーク標準	IEC 61158, IEC 61784	証明書番号(cULus)	E141197
電気プロパティ			
電圧種別	DC	ボーレート	100 MB
動作電圧	24 V	プロトコル	PROFINET IRT
消費電流	200 mA(標準)	LED インジケータ	P1:アクティブなポート, P2:アクティブなポート, SF:一般的なエラー, BF: バスエラー, US1:電圧 1(電子機器), US2:電 圧2, ACT1:アクティビ ティポート1, ACT2:アク
動作電圧範囲	18 ~ 30 V DC	-	
一般データ			
UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィー ル, カバー:ダイカスト亜 鉛、電気メッキ
取り付け方式	該当なし	保護度合い	」 IP65





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラギング回数	≥ 100	配線	PROFINET	
電源インタフェース	PROFINET PushPull Power	データインターフェース	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)	
重要なメモ			'	
製品情報		さらに、132444000、IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C の開発を進めています。 試運転を行うに は、新しい GSDML ファイル (「ダウンロード」を参照) をインストールする必要があります。		
分類				
ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467	
ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467	
ETIM 10.0	EC001467	ECLASS 9.0	19-17-01-14	
ECLASS 9.1	19-17-01-14	ECLASS 10.0	19-17-01-32	
ECLASS 11.0	19-17-01-32	ECLASS 12.0	19-17-01-32	
ECLASS 13.0	19-17-01-14	ECLASS 14.0	19-17-01-32	
ECLASS 15.0	19-17-01-32			




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

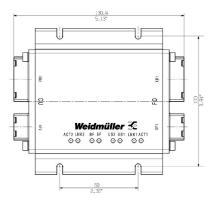



寸法図

配線図

RJ45	POF	Power	Power
1 -		1 —	1
2 - 🖒	⊘ 1	2 —	2
3 -	⊗	3 —	3
6 -	2	4 —	4
		5	5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Sets



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネ クタ

一般注文データ

種別 IE-PS-VAPM-5P-2.5 注文番号 2465440000

GTIN (EAN) 4050118522136

数量 1 ST バージョン

電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式

Sets - RJ45



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プ ラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含 む)

一般注文データ

種別 IE-PS-V14M-RJ45-FH-P バージョン 注文番号 1012170000

プラグインサートRJ45ツールフリー, バリアント14金属, Cat.5

GTIN (EAN) 4032248719815 (ISO/IEC 11801) 10 ST

SC-RJ

数量



EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラ グインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

一般注文データ

種別 バージョン IE-PS-V14M-2SC-POF

注文番号 1191550000 光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, IP67

10 ST

GTIN (EAN)

作成日 01.12.2025 01:49:13 MEZ

4032248974436





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別 IE-PS-V14M-2SC-POF-QA バージョン

注文番号 <u>2568260000</u> 光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, 再接続可能, IP67

GTIN (EAN) 4050118578928

数量 10 ST