


THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

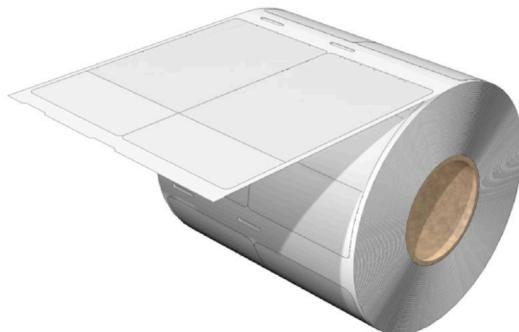

リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な接着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, 銀色
注文番号	2596610000
種別	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
数量	1000 items

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.9685 inch
幅	100 mm	幅 (インチ)	3.937 inch
正味重量	0.75 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤	
印刷の配置	水平および垂直	
印刷種別	ニュートラル	
幅	100 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
色	銀色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリエチレン	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール
互換性を有するプリンター		
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Conductor and cable markers	
ロールあたりの数	1000	

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	444 mm ²
導体外径、最大	23 mm	導体外径、最小	7 mm
テキストフィールドの幅	50 mm	テキストフィールドの高さ	25 mm
導体外径	7 - 23 mm	接続配線の断面	444 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

