


## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

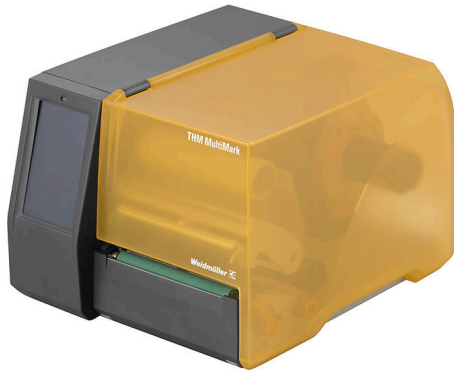

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

バージョン	マーキングシステム, 熱転写プリンター, 熱伝達, 300 DPI, MultiMark, シュリンクフィットのスリーブ, ラベルリール
注文番号	<a href="#">2599430000</a>
種別	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
数量	1 items

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	253 mm	奥行き (インチ)	9.9606 inch
高さ	320 mm	高さ (インチ)	12.5984 inch
幅	253 mm	幅 (インチ)	9.9606 inch
正味重量	5800 g		

## 温度

周囲温度 5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6aI, 6bI, 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

## システムにラベルを貼付

マーカー種別	MultiMark, シュリンク フィットのスリーブ, ラベ ルリール	メモリ (RAM)	256 MB
システム要件	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	印刷方法	熱伝達
インターフェース	USB 2.0, Ethernet	ソフトウェア	M-PRINT® PRO
電源電圧	100...240 V AC	オペレーティングシステム	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
印刷速度	max. 150 mm/s	印刷解像度、最大	300 DPI
充電式バッテリーでの動作	該当なし	同梱	THM MultiMark, マニ ュアル, USB ケーブル, 主電 源ケーブル, ユーロブラ グ, USプラグ, 英国ブラ グ, プリンタドライバ, リ ボンMM-TB 25/360 SW インクリボン, リボンMM 110/360 SWインクリボ ン, インクリボンコア, 印刷 ローラー, 加圧ローラー

## 分類

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## THM MULTIMARK

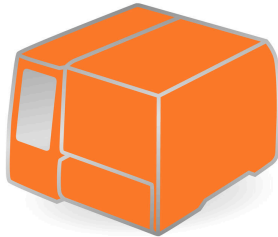

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	THM MMP CASE	バージョン
注文番号	<a href="#">2457760000</a>	Empty box / Case
GTIN (EAN)	4050118473131	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK CUTTER	バージョン
注文番号	<a href="#">1331600000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118163155	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK PERFORATOR	バージョン
注文番号	<a href="#">1416330000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118219388	
数量	1 ST	
種別	THM MMP EXT.RH	バージョン
注文番号	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER 30	バージョン
注文番号	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER MF	バージョン
注文番号	<a href="#">2518600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531305	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER MF-W	バージョン
注文番号	<a href="#">2519150000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531091	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER SFM 1	バージョン
注文番号	<a href="#">2799000000</a>	
GTIN (EAN)	4064675259985	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER SFM 2	バージョン
注文番号	<a href="#">2786210000</a>	
GTIN (EAN)	4064675063230	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	MULTIMARK ROLLER SFM 3	バージョン
注文番号	<a href="#">2719270000</a>	
GTIN (EAN)	4050118849158	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER SFM 4	バージョン
注文番号	<a href="#">2835010000</a>	
GTIN (EAN)	4064675427346	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK ROLLER TB	バージョン
注文番号	<a href="#">2438500000</a>	
GTIN (EAN)	4050118498721	
数量	1 ST	

## インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	
種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	
種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005080000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	
種別	RIBBON MM 84/300 WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2005040000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
数量	1 ST	
種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	
種別	RIBBON HSS HF EL 40/300...	バージョン
注文番号	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
数量	1 ST	

## M-Print® PRO

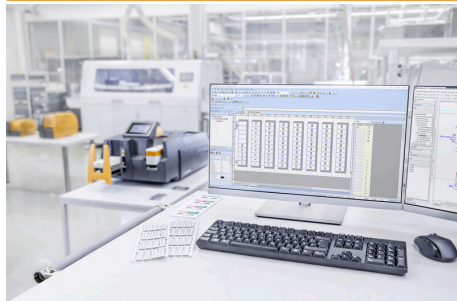

マーカールラベル対応の M-Print® PRO 印刷および配列ソフトウェアは、ワイドミュラーのラベルとマーカールの印刷と配列を行う Windows® ベースのプロフェッショナル向けソリューションです。このソフトウェアを使用すると、電気機器の識別プロセスを最適化できます。マーキング対象物の設計、配列を簡単に、プロフェッショナル品質で、迅速に実施できます。テキスト、フレーム、配線、グラフィック、バーコード、シリアルナンバー、写真が含まれます。

- ウェブサイトおよび製品データシートにリンクする、全ラベルおよびマーカール（画像を含む）の総合製品カタログ
- マーカールラベルは、必要なレベルで設計できます
- 個別テキスト文字の個別設定書式 (RTF)
- テキストとその形式をコピーして貼り付け
- UNICODE をサポートする 20 言語で利用可能
- ラベルやスプレッドシートのデータ入力、または Microsoft Excel の直接入力
- スケールの作成数値、および英数字のカウンターと配列
- 広範な画像形式  
(\*.bmp、\*.wmf、\*.png、\*.ico、\*.jpeg、\*.jpg、\*.tif、\*.gif)
- 電気工学で使用されるシンボルを含むイメージライブラリ
- 製品プリンターの割り当てオプション、例として、PrintJet 対応 ESG 9/20、MultiMark 熱転写プリンター
- インターネット経由のオンライン更新サービス
- ワイドミュラーコンフィギュレータ (WMC) インターフェース
- 独自のインポートスクリプトを作成するための、さまざまなファイル形式 (\*.txt、\*.csv、\*.xml など) のインポートウィザード
- CAE システムからのデータ転送
- 恒久的な印刷プレビュー：設計段階でも、WYSIWYG 編集で印刷結果がどのように表示されるかを確認
- サポートされる出力装置：ワイドミュラーの全プリンター (PrintJet CONNECT、THMMultiMark など)、および Microsoft Windows® ドライバー搭載の標準プリンター
- 出力装置の最適かつ高速な適応
- マーカールラベルのマルチレベル構造

## 一般注文データ

種別	M-PRINT PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">1905490000</a>	マーキング用ソフトウェア, ソフトウェア, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	プリンタソフトウェア
数量	1 ST	