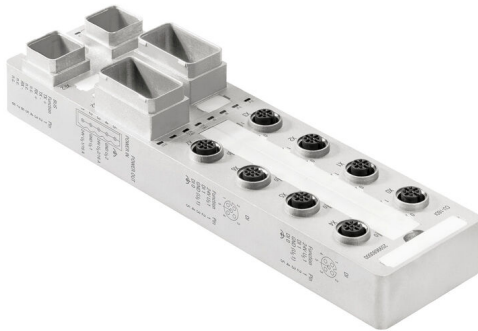


UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	Automation Products - u-remote IP67, センサーアクチュエータアクティブ分電器, PROFINET V2.3
注文番号	2599680000
種別	UR67-PN-V14-CU-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118625042
数量	1 items

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E141197

寸法と重量

高さ	51 mm	高さ (インチ)	2.0079 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
長さ	255 mm	長さ (インチ)	10.0394 inch
正味重量	975.92 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

デジタル入力

センサー供給	500 mA	入力フィルター	Input delay adjustable from 0 to 20 ms
入力の種別	Pスイッチ, IEC 61131-2の場合はacc.に2を入力します。	保護回路	サーマルスイッチのオフと自動再起動による定電流
入力電圧、高	> 11 V	入力電圧、低い	<5 V
スイッチオフエネルギー (誘導型)	< 150 mJ / チャネル	センサー接続	2線式, 3線式+ FE, M12, 5極, Aコード化
個数	16		

一般データ

UL 94 可燃性等級	UL 94	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	モジュール変種	16のデジタル入力

接続

電源電圧 (AUX-IN)	PushPull-Power	電源電圧 (AUX-OUT)	PushPull-Power
フィールドバス (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45	フィールドバス (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45
I/O接続	8 x M12ソケット5極, Aコード化		

電源電圧

極性違い防止	はい	動作電圧	24 V
最大総電流モジュール	150 mA	制限	18 V DC ... 30 V DC

分類

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04

作成日 26.02.2026 01:22:56 MEZ

カタログステータス / 図面

ECLASS 15.0

27-24-26-04

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Sets - RJ45




IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	バージョン
注文番号	1012170000	プラグインサート RJ45 ツールフリー, バリエーション 14 金属, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
数量	10 ST	

Sets

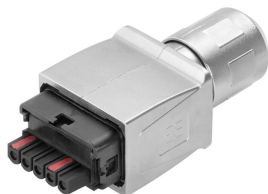

PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン
注文番号	2465440000	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	
種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5-OT	バージョン
注文番号	2912590000	電源コネクタ, プラグ, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
数量	1 ST	