


H1,5/16DS SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

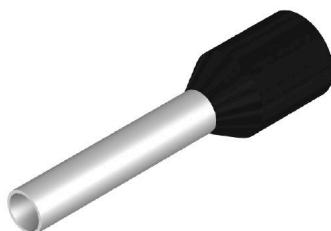

- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黒色
注文番号	2604710000
種別	H1,5/16DS SW BD GSP
GTIN (EAN)	4050118649512
数量	4200 items

H1,5/16DS SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技術データ
www.weidmueller.com
承認

MAMID承認件数



RoHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

寸法と重量

正味重量	0.18 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	リールのワイヤー端フェルール、黒色	バージョン	標準
------	-------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.7 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
カラー直径 (D2)	3.9 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	16.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	12 mm
導体断面	1.5 mm ²	カラーコード	DIN

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H1,5/16DS SW BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

