

SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ**一般注文データ**

バージョン	Y connector
注文番号	2616440000
種別	SAI-T-M12-T
GTIN (EAN)	4050118621501
数量	1 items

SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E310075

寸法と重量

正味重量 84.48 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	4	コーディング	T-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
絶縁抵抗	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	公称電流	12 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
ケーブルグランド	M 12	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C		

接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ M12ピン

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ M12ソケット

単一コンセント2 - プラグインコネクタ M12ソケット

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-111

一般データ

極数	4	コーディング	T-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
絶縁抵抗	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	公称電流	12 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
ケーブルグランド	M 12	定格電圧	63 V DC
接続 1	M12/M12	接続 2	ねじ
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C
導体外径	-		

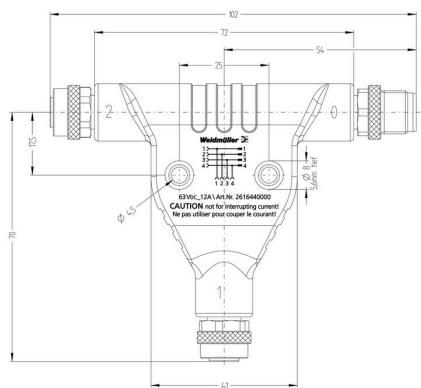
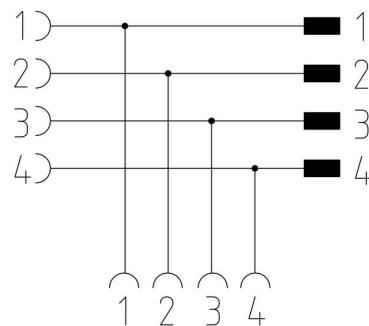
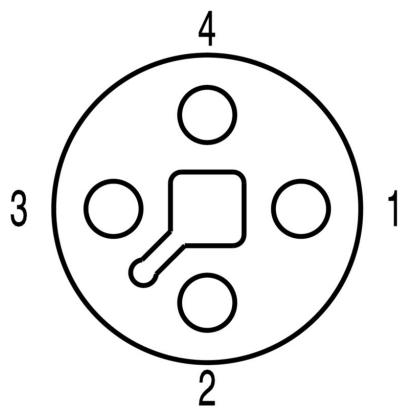
分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**接続図****極スキーム****極スキーム**