

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 図に類似





### 一般注文データ

バージョン	Y connector
注文番号	<u>2616460000</u>
種別	SAI-H4-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621525
数量	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数	<b>(€:@:</b>
	LISTED

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E310075

#### 寸法と重量

正味重量 134 g

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

# 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

	5	コーディング	K-coded
接触表面	金メッキ	 ハウジング主要材質	TPU
公称電流	12 A	 保護度合い	IP65, IP67, IP68
污染度	3	ケーブルグランド	M 12
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C

# 接続データ

シングルコンセント 3 - プラケ	ゲインコネ M12ソケット	グループコンセント – プラグインコネク M12ピン
クタ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9
シングルコンセント 1 - プラ:	ゲインコネ M12ソケット	 単一コンセント2 – プラグインコネクタ M12ソケット
クタ		,
<b>締付けトルク</b>	M12 · 0.8 ~ 1.2 Nm	

#### 標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-111	

#### 一般データ

極数	5	コーディング	K-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
公称電流	12 A	 保護度合い	IP65, IP67, IP68
	3	 ケーブルグランド	M 12
定格電圧	630 V AC	 シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C	 導体外径	-

### 分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06

作成日 30.10.2025 03:53:53 MEZ

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 15.0

27-44-01-06




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面


# 寸法図

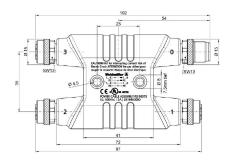

### 配線図

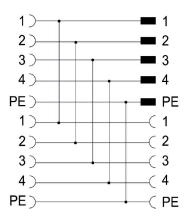

### 極スキーム

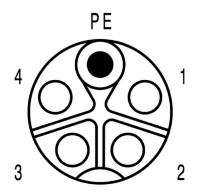

### 極スキーム

