

SAI-H4-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



一般注文データ

バージョン	Y connector
注文番号	2616460000
種別	SAI-H4-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621525
数量	1 items

SAI-H4-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E310075

寸法と重量

正味重量

134 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	K-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
公称電流	12 A	保護度合い	IP65, IP67, IP68
汚染度	3	ケーブルグランド	M 12
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C

接続データ

シングルコンセント 3 - プラグインコネ M12ソケット
クタ

グループコンセント - プラグインコネ M12ピン
クタ

シングルコンセント 1 - プラグインコネ M12ソケット
クタ

単一コンセント 2 - プラグインコネクタ M12ソケット

締付けトルク

M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

標準

コネクタ規格

IEC 61076-2-111

一般データ

極数	5	コーディング	K-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
公称電流	12 A	保護度合い	IP65, IP67, IP68
汚染度	3	ケーブルグランド	M 12
定格電圧	630 V AC	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C	導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-H4-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

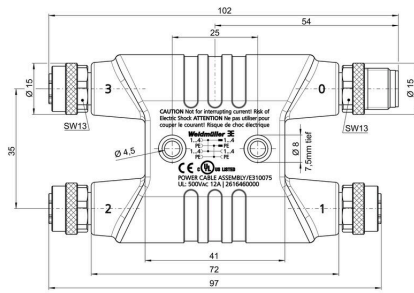

配線図

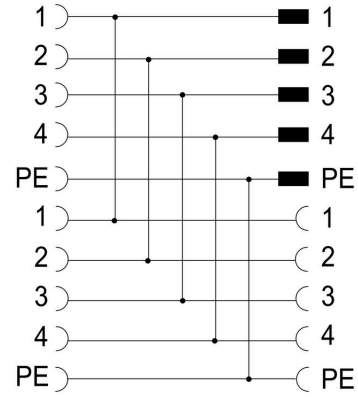

極スキーム

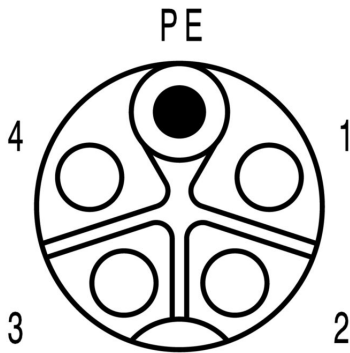

極スキーム

