

**SAI-H3-M12-L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図に類似****一般注文データ**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | Y connector                |
| 注文番号       | <a href="#">2616470000</a> |
| 種別         | SAI-H3-M12-L               |
| GTIN (EAN) | 4050118621532              |
| 数量         | 1 items                    |

## SAI-H3-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E310075

## 寸法と重量

正味重量 107.36 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

|        |      |            |                  |
|--------|------|------------|------------------|
| 極数     | 5    | コーディング     | L-coded          |
| 接触表面   | 金メッキ | ハウジング主要材質  | TPU              |
| 公称電流   | 16 A | 保護度合い      | IP67, IP65, IP68 |
| 汚染度    | 3    | ケーブルグランド   | M 12             |
| シールド接続 | いいえ  | ハウジングの温度範囲 | -30 - +90 °C     |

## 接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ M12ピン

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ M12ソケット

単一コンセント2 - プラグインコネクタ M12ソケット

締付けトルク M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-111

## 一般データ

|            |              |           |                  |
|------------|--------------|-----------|------------------|
| 極数         | 5            | コーディング    | L-coded          |
| 接触表面       | 金メッキ         | ハウジング主要材質 | TPU              |
| 公称電流       | 16 A         | 保護度合い     | IP67, IP65, IP68 |
| 汚染度        | 3            | ケーブルグランド  | M 12             |
| 定格電圧       | 63 V DC      | シールド接続    | いいえ              |
| ハウジングの温度範囲 | -30 - +90 °C | 導体外径      | -                |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002925    | ETIM 9.0    | EC002925    |
| ETIM 10.0   | EC002925    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 |             |             |


## SAI-H3-M12-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

## 寸法図

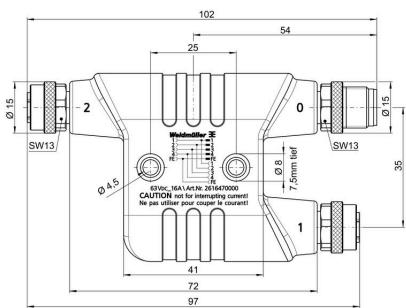


## 配線図

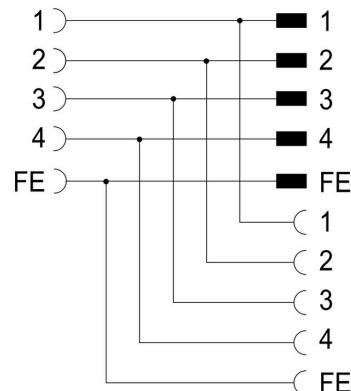

## 極スキーム

FE

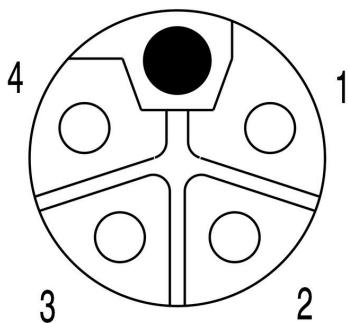

## 極スキーム

FE

