

## SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



## 一般注文データ

バージョン	Yコネクタ
注文番号	<a href="#">2616500000</a>
種別	SAI-T-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621563
数量	1 items

## SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E310075

## 寸法と重量

正味重量	100 g
------	-------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	K-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
公称電流	12 A	保護度合い	IP65, IP67, IP68
汚染度	3	ケーブルグランド	M 12
シールド接続	いいえ	ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C

## 接続データ

グループコンセント - プラグインコネク M12ピン タ	シングルコンセント 1 - プラグインコネ M12ソケット クタ	
単一コンセント2 - プラグインコネクタ M12ソケット	締め付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

## 標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-111
--------	-----------------

## 一般データ

極数	5	コーディング	K-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	TPU
公称電流	12 A	保護度合い	IP65, IP67, IP68
汚染度	3	ケーブルグランド	M 12
定格電圧	630 V AC	シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C	導体外径	-

## 分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-T-M12-K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

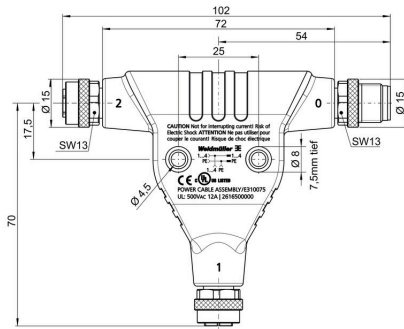

極スキーム

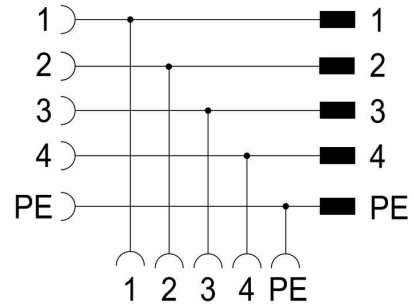

極スキーム

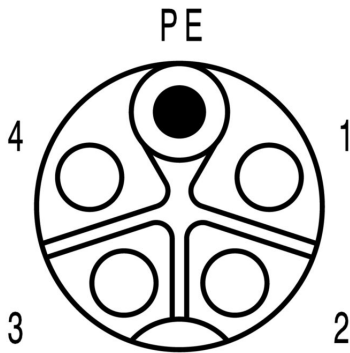

極スキーム

